


# E12204



## Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

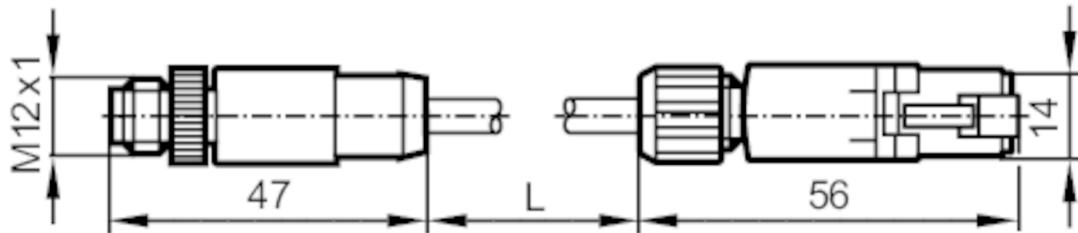

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Applikation	Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	698,5
Werkstoffe		PUR / PC
Werkstoff Griffkörper		PUR / PC
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E12204



## Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

### Elektrischer Anschluss - Stecker M12


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, grün, Ø 6,2 mm, abgeschirmt; 4 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

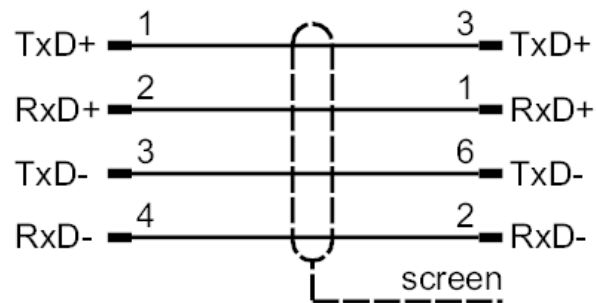

### Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC; Geschirmte Anschlussleitung: abgeschirmt

