


# E12205



## Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

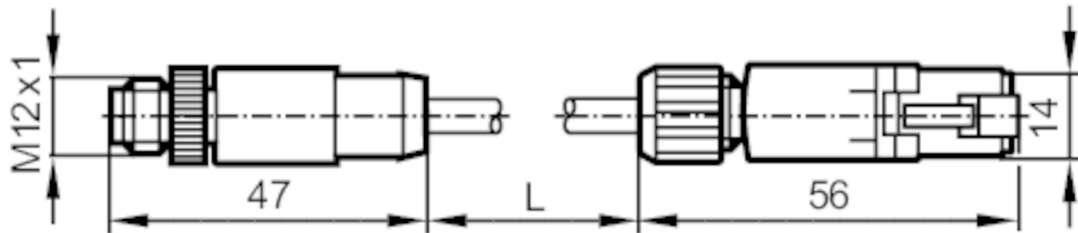

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Applikation	Patchkabel

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	1357
Werkstoffe		PUR / PC
Werkstoff Griffkörper		PUR / PC
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss - Stecker M12

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

# E12205



## Ethernet-Verbindungskabel


VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, grün, Ø 6,2 mm, abgeschirmt; 4 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

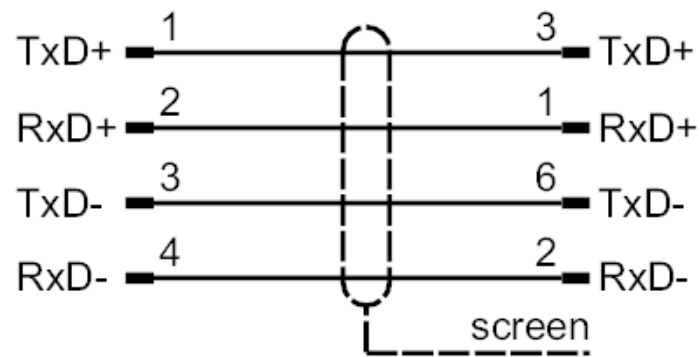

### Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC

