




Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

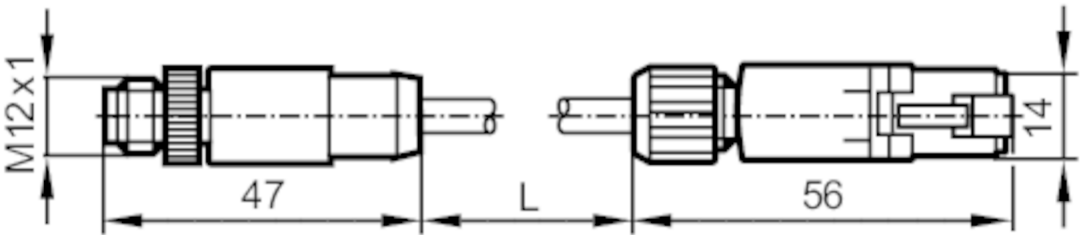

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Abgeschirmte Leitung
Ausführung		Ethernetkabel, D-codiert
Applikation		Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	371,3
Werkstoffe		PUR / PC
Werkstoff Griffkörper		PUR / PC
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Elektrischer Anschluss - Stecker M12


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, grün, Ø 6,2 mm, abgeschirmt; 4 x 0,38 mm²

Anschluss

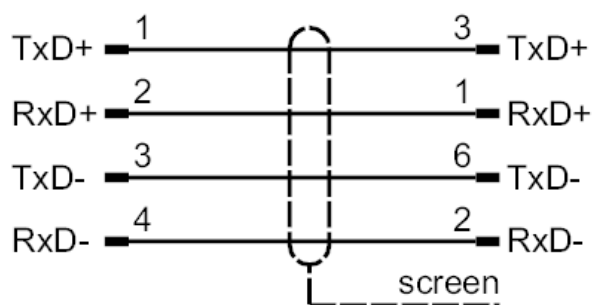

Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC; Geschirmte Anschlussleitung: abgeschirmt

