




## Konfektionierbarer Stecker

SSTAHO40MSSFKSG

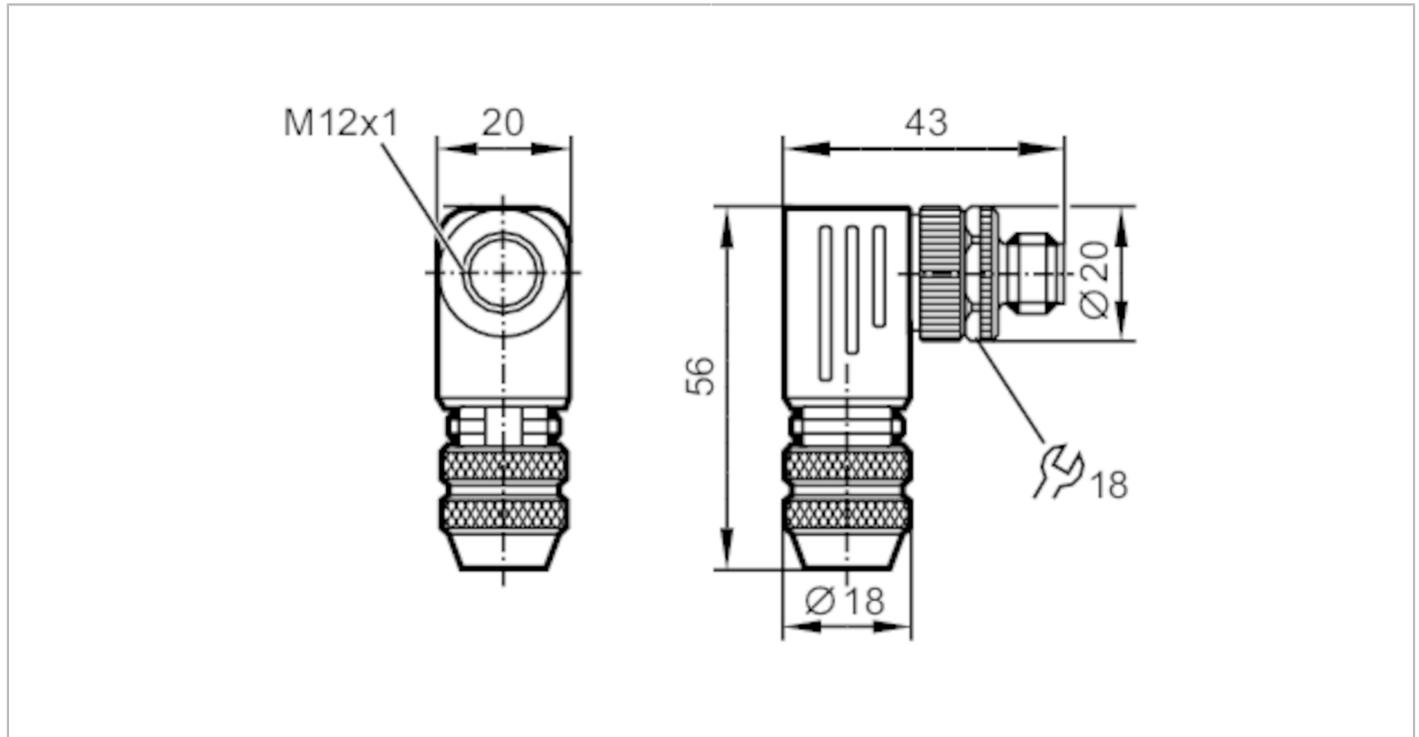

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	66,5
Abmessungen [mm]	42 x 20 x 54
Werkstoffe	Zinkdruckguss vernickelt
Werkstoff Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

# E12287



## Konfektionierbarer Stecker

SSTA040MSSFKSG

### Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: D; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: schirmbar



### Anschluss

