


E12289



Konfektionierbarer Stecker

SSTGN040ZDSFKSG

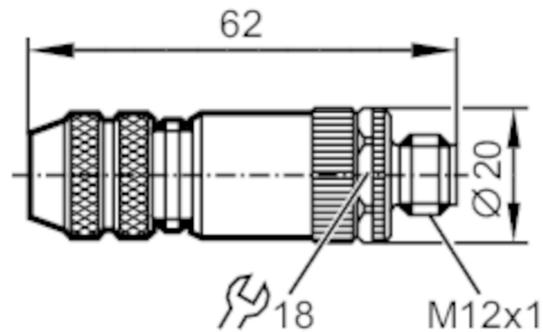

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	44,6
Abmessungen	[mm]	20,2 x 20,2 x 63
Werkstoffe		Zinkdruckguss vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Zinkdruckguss, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E12289



Konfektionierbarer Stecker

SSTGN040ZDSFKSG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm; AWG 18

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: schirmbar



Anschluss

