


Y-Verteiler

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

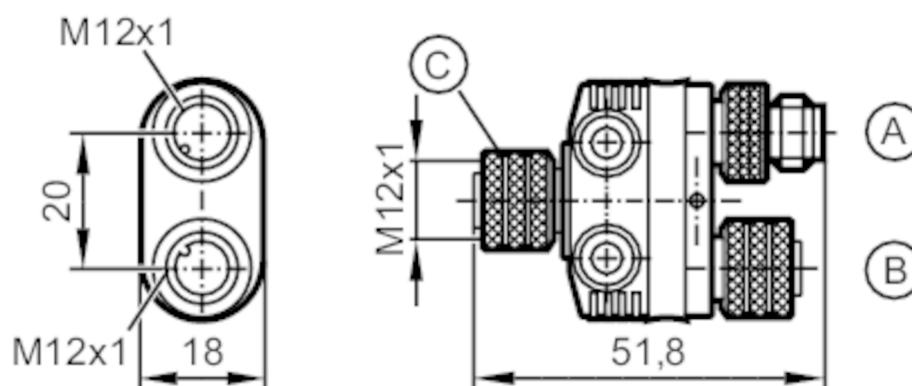

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	29,6
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Y-Verteiler

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Elektrischer Anschluss

Anschluss

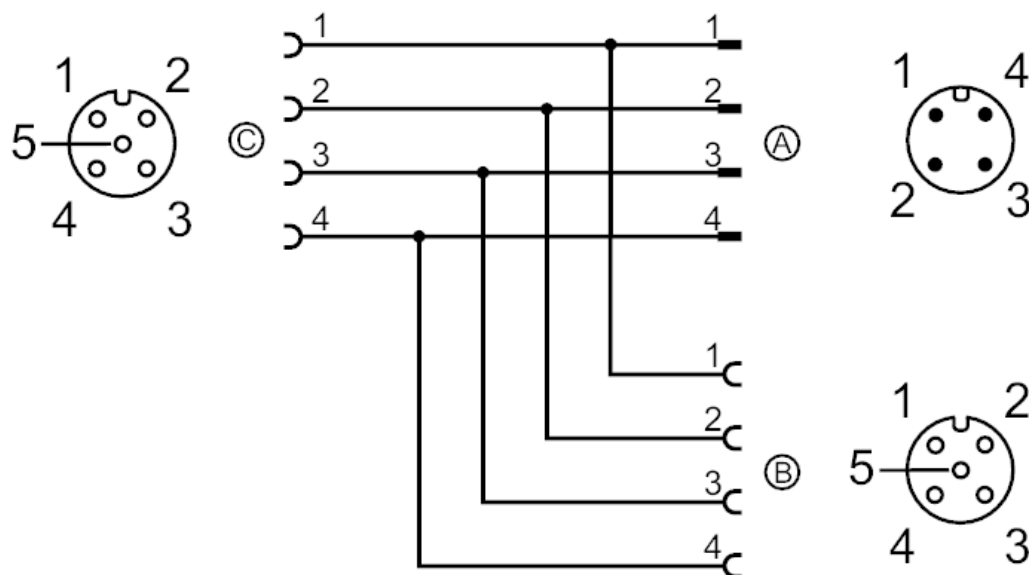

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet