


E12358

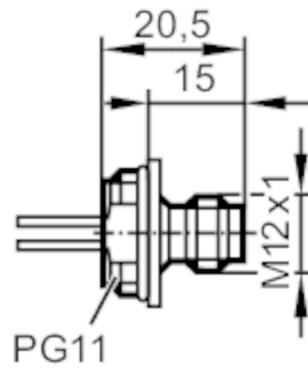

Einbaustecker

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O-Ring



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	9,66
Einbaugewinde		PG 11
Werkstoffe		PA 6.6
Werkstoff Griffkörper		PA 6.6

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E12358



Einbaustecker

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Adernfarben :
BN = schwarz
BU = braun
WH = blau
BK = weiß