




Einbaubuchse

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

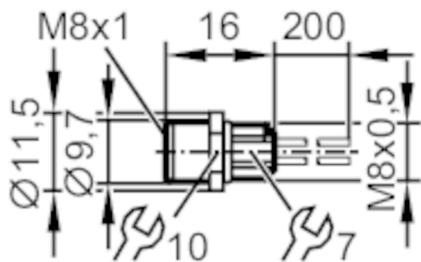

1 O-Ring



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	12,5
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Einbaubuchse

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt



Anschluss



BK =	Adernfarben :	schwarz
BN =		braun
BU =		blau
WH =		weiß