


## Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN

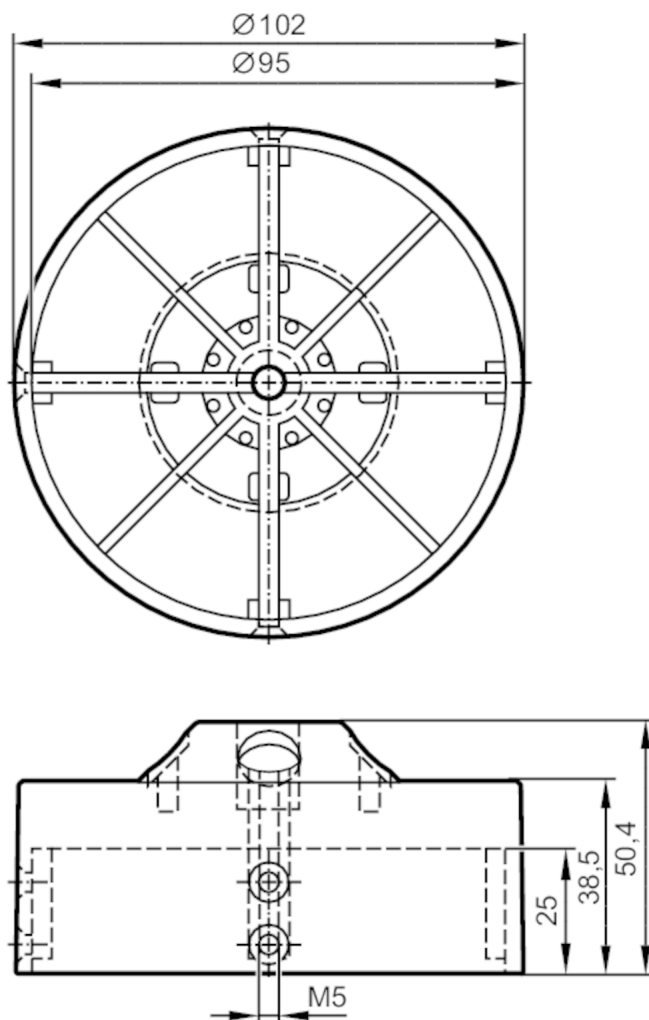

## Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

## Mechanische Daten

|                                             |                                         |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Gewicht                                     | [g]                                     | 118 |
| Schaltnocken Durchmesser                    | [mm]                                    | 102 |
| Lochpaarabstand                             | [mm]                                    | 130 |
| Wellenhöhe Ventilantrieb                    | [mm]                                    | 30  |
| Anzahl der möglichen Schaltfahnenpositionen |                                         | 6   |
| Werkstoffe                                  | Schaltnocken: PVC; Schrauben: Edelstahl |     |

## Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück