

E17326




Schaltnocken für Schwenkantriebe

Puck/IND/rd/65/8

Auslaufartikel

Alternativartikel: E12517

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

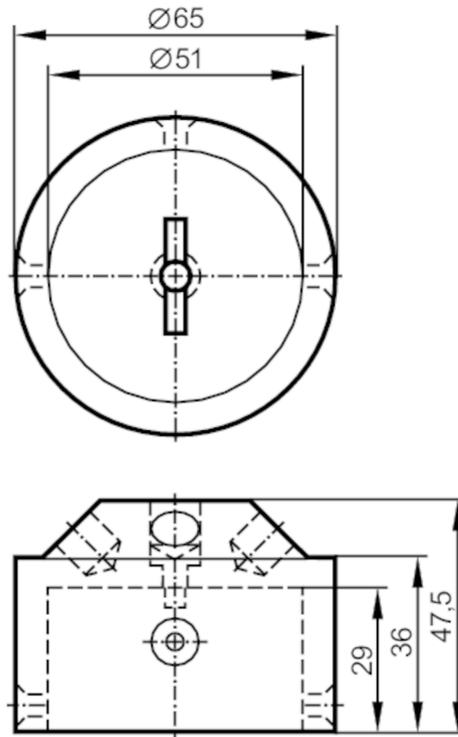

Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische Daten

Gewicht [g] 63

Schaltnocken Durchmesser [mm] 65

Lochpaarabstand [mm] 80

Wellenhöhe Ventilantrieb [mm] 30

Anzahl der möglichen Schalfahnenpositionen 8

Werkstoffe Schaltnocken: PA 6 rot; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl)

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück