


E18000



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MKS0005X04

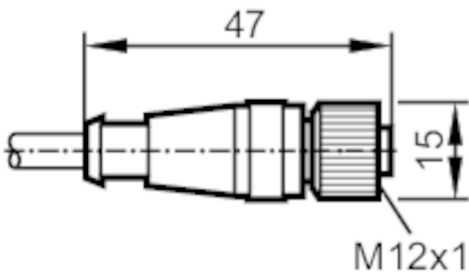

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-45...105
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	361,966
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 47
Werkstoffe		TPE
Werkstoff Griffkörper		TPE
Werkstoff Überwurfmutter		Zink, epoxidbeschichtet
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MKS0005X04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, TPE-S, schwarz; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: Zink, epoxidbeschichtet; Kontakte: vergoldet



Anschluss

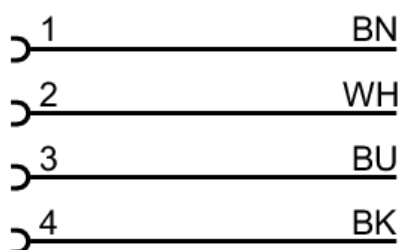

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß