


E18002



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MKS0005X04

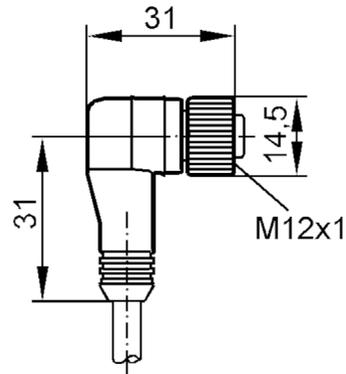

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 300 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -45...105

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g] 385,553

Abmessungen [mm] 31 x 14,5 x 31

Werkstoffe TPE

Werkstoff Griffkörper TPE

Werkstoff Überwurfmutter Zink, epoxidbeschichtet

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E18002



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MKS0005X04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, TPE-S, schwarz; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: Zink, epoxidbeschichtet; Kontakte: vergoldet



Anschluss



BK = Adernfarben :
BN = schwarz
BU = braun
WH = blau
BK = weiß