


Einbaustecker

RSTGB030VAS00.3-03

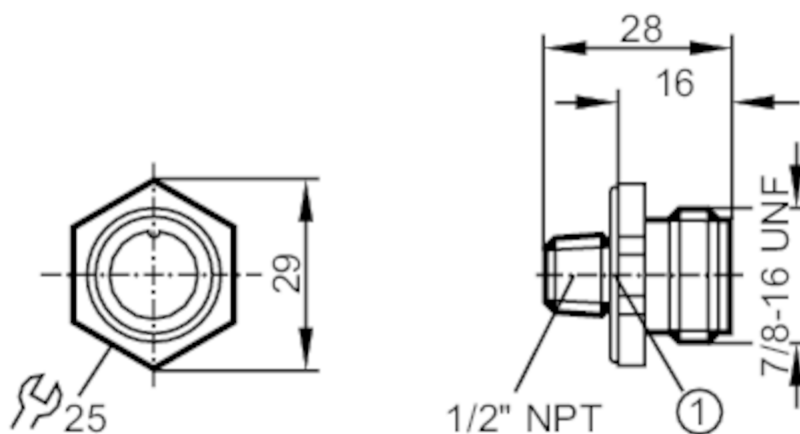

1 O-Ring

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 600 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...100

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

25,855

Einbaugewinde

1/2" NPT

Werkstoffe

Edelstahl

Werkstoff Griffkörper

Edelstahl

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Einbaustecker

RSTGB030VAS00.3-03

Elektrischer Anschluss


, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl; Kontakte: vergoldet



Anschluss

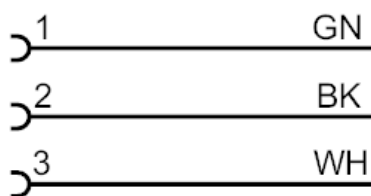

BK =	Adernfarben :
GN =	schwarz
WH =	grün
	weiß