




Einbaustecker

RSTGB040ALS00.3-04

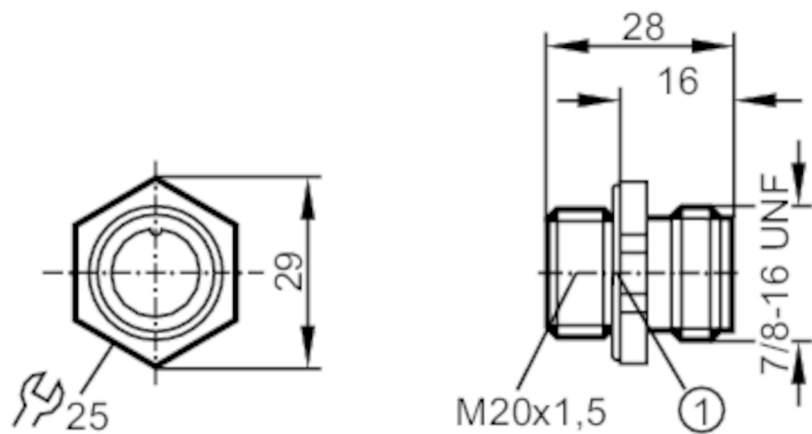

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
-----------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 600 AC/DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...100
---------------------	------	-----------

Schutzart		IP 68
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	36,287
---------	-----	--------

Einbaugewinde		M20 x 1,5
---------------	--	-----------

Werkstoffe		Aluminium eloxiert
------------	--	--------------------

Werkstoff Griffkörper		Aluminium, eloxiert
-----------------------	--	---------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: Aluminium, eloxiert; Kontakte: vergoldet



E18071



Einbaustecker

RSTGB040ALS00.3-04

Anschluss

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß