


Konfektionierbarer Stecker

SSTA040MSSFKPG

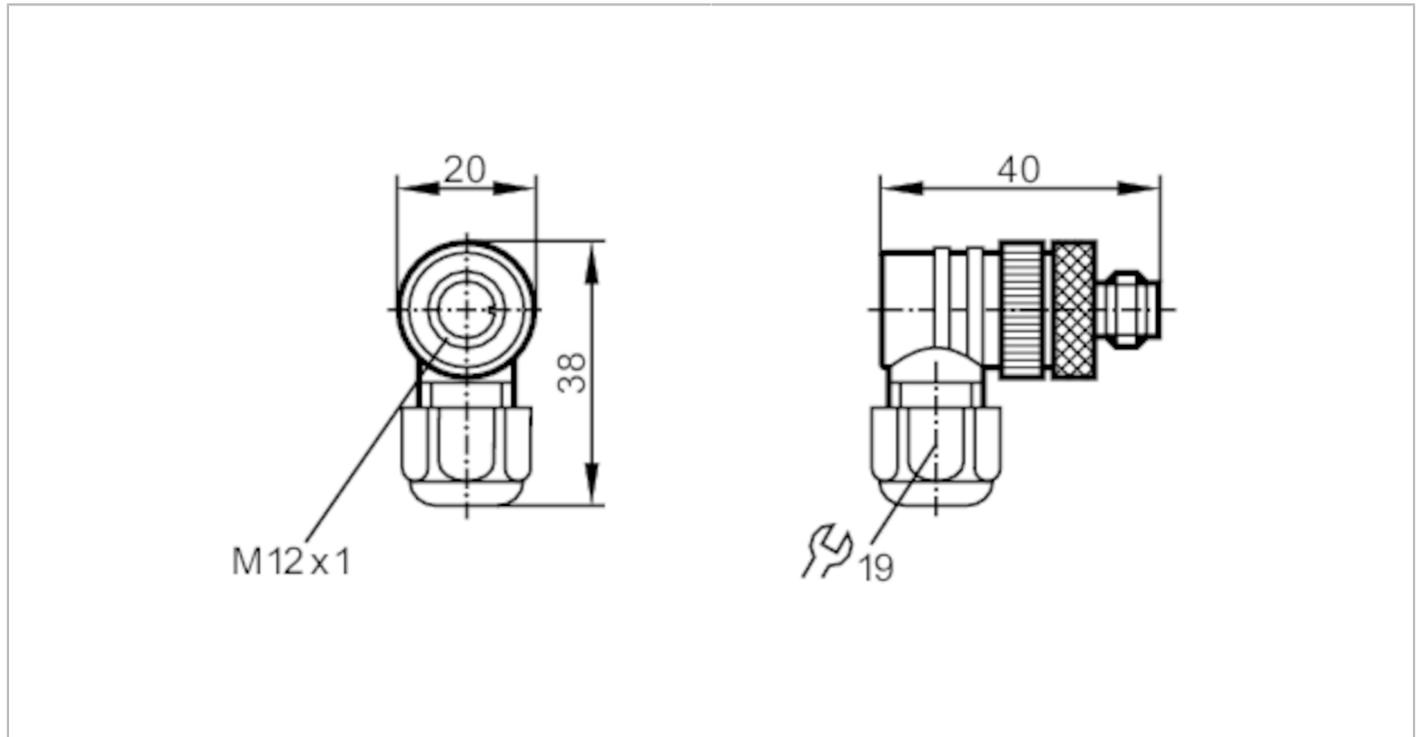

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...100
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	27,216
Abmessungen [mm]	38 x 20 x 40
Werkstoffe	PA
Werkstoff Griffkörper	PA
Werkstoff Überwurfmutter	Zink, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E18084



Konfektionierbarer Stecker

SSTA040MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 8...10 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Zink, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

