


E18128



Verbindungskabel

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS

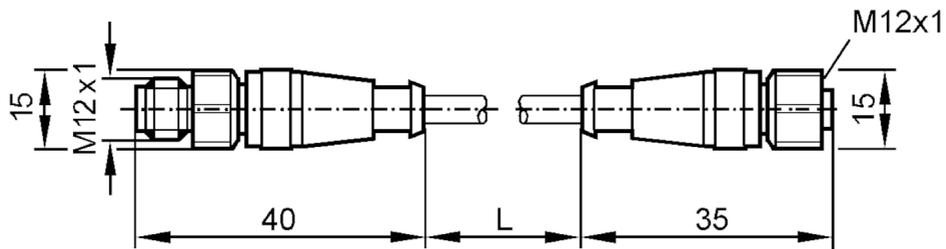

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 300 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...105

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

45,359

Abmessungen

[mm]

15 x 15 x 40

Werkstoffe

PVC

Werkstoff Griffkörper

PVC

Werkstoff Überwurfmutter

1.4571 (Edelstahl / 316Ti)


Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

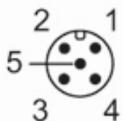

E18128




Verbindungskabel

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, grau; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Anschluss

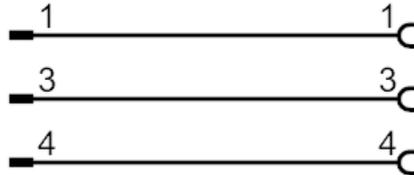

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

