




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH140MSS0005A11

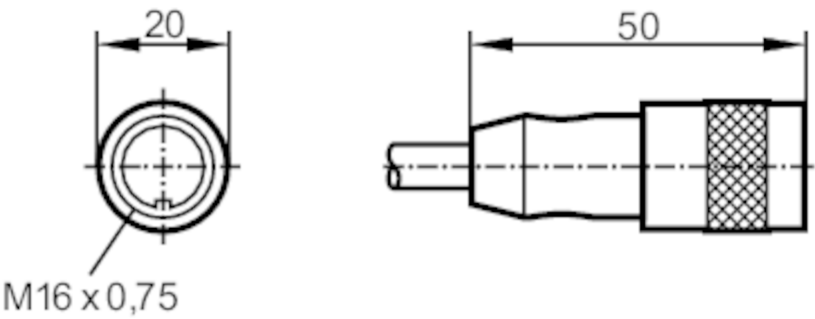

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	635,029
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 50
Werkstoffe		PUR schwarz
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, schwarz, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M16, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

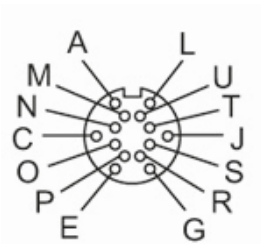


E18147



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH140MSS0005A11

Anschluss

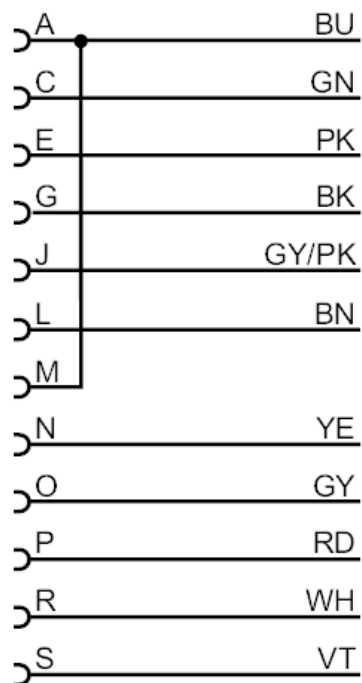

Adernfarben :	
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb