


Verbindungskabel

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

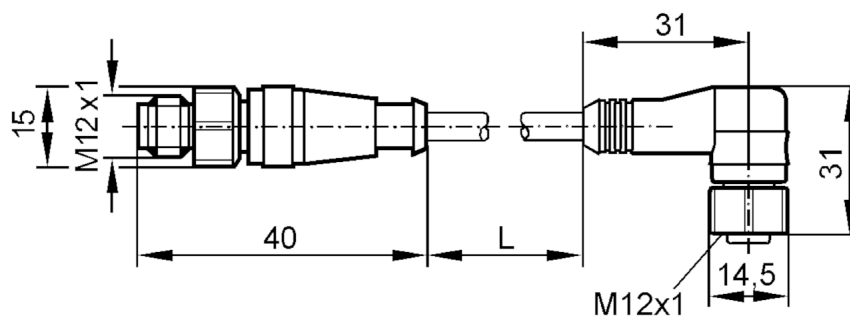

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 300 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...105

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

63,503

Werkstoffe

TPE

Werkstoff Griffkörper

TPE

Werkstoff Überwurfmutter

1.4571 (Edelstahl / 316Ti)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Verbindungskabel


VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2,5 m, PVC, grau; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

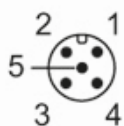

Elektrischer Anschluss

Anschluss

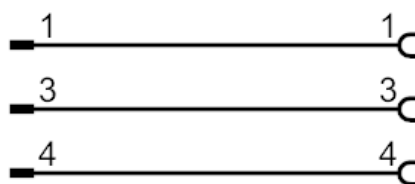

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

