


# E18344



## Verbindungskabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

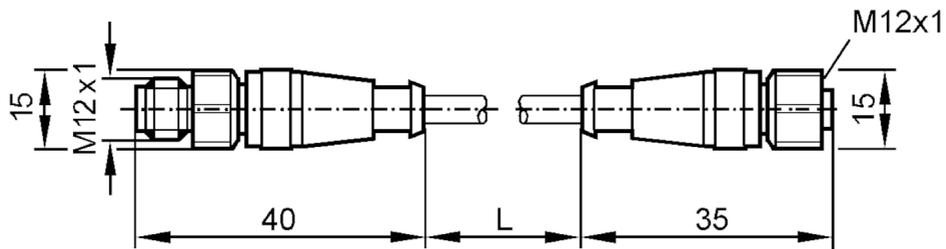

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 300 AC/DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...105

Schutzart

IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht

[g]

235,868

Abmessungen

[mm]

15 x 15 x 40

Werkstoffe

TPE

Werkstoff Griffkörper

TPE

Werkstoff Überwurfmutter

1.4571 (Edelstahl / 316Ti)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

# E18344



## Verbindungskabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, grau; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Anschluss

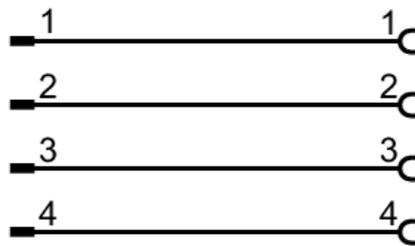

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

