



# E19901



## Zentralverteiler


ZDO6H040MSS0010A09

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A

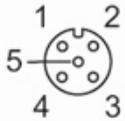

### Anschluss

<u>BN</u>	<u>1 (1...6)</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...6)</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...6)</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>
<u>PK</u>	<u>4 (5)</u>
<u>RD</u>	<u>4 (6)</u>

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb