


E19902



Y-Verteiler

ZDO2H045MSS0010B05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

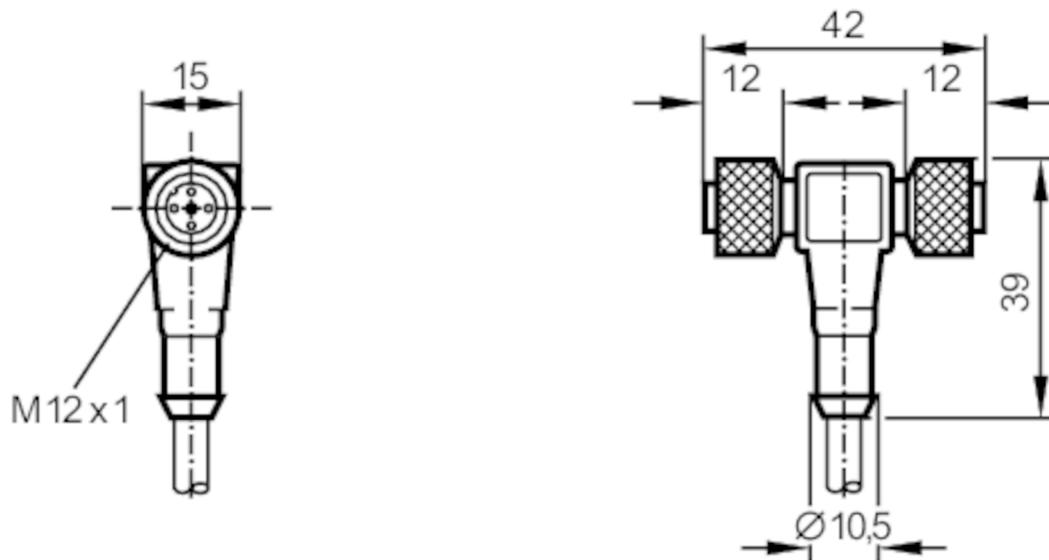

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe		TPU
------------	--	-----

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E19902




Y-Verteiler

ZDO2H045MSS0010B05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

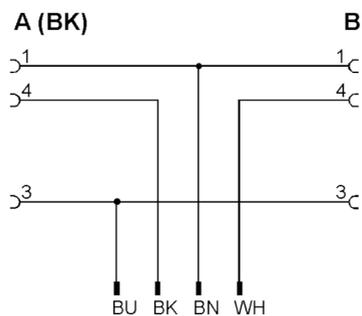

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß