


E19961

Zentralverteiler

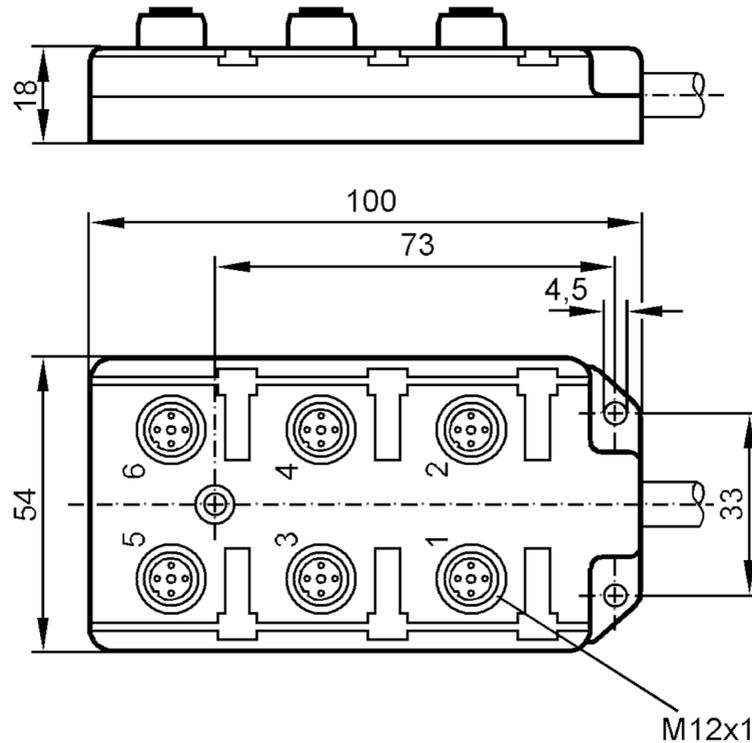

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...110 AC/DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	18 x 54 x 100
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		6

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------




Zentralverteiler

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A

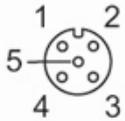

Anschluss

<u>BN</u>	<u>1 (1...6)</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...6)</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...6)</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>
<u>PK</u>	<u>4 (5)</u>
<u>RD</u>	<u>4 (6)</u>

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb