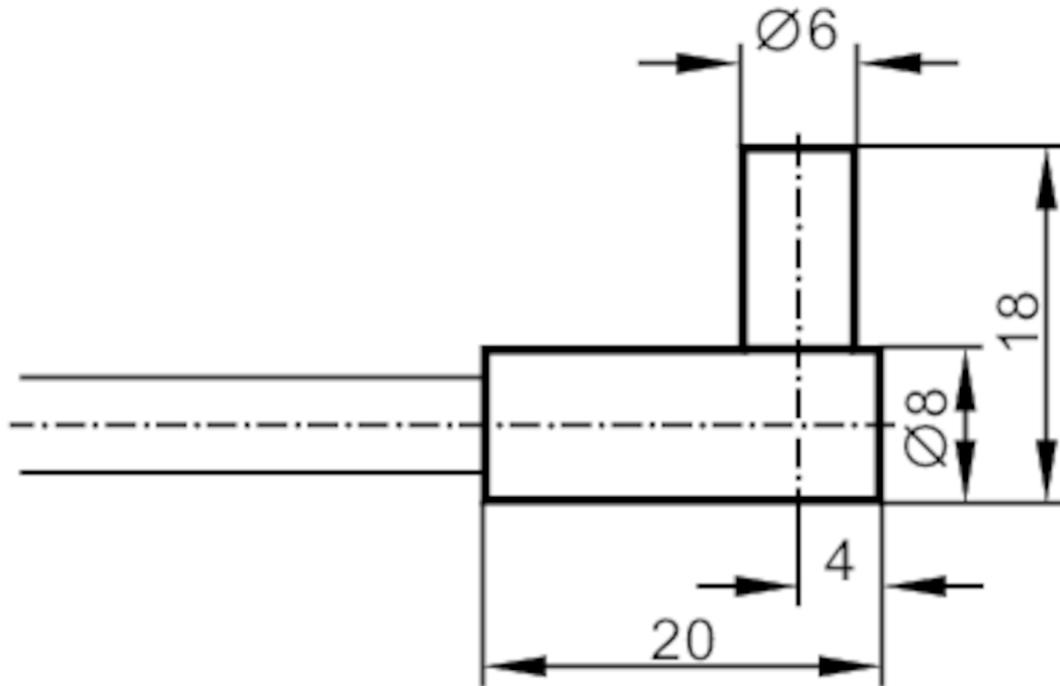


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-R6/5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
--	-----

OIF

Reichweite Faseroptik [mm]	123
----------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
---------------------	-------------

Gesamtlänge [mm]	5000
------------------	------

Minimaler Biegeradius [mm]	30
----------------------------	----

Werkstoffe	Adapter: PA
------------	-------------

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
---------------------------	-----------

Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
-----------------------------	-----

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------