




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MSS0005B04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC076

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

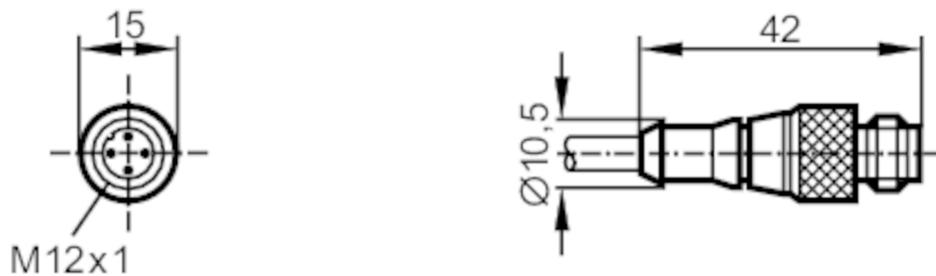

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 42
-------------	------	--------------

Werkstoffe		TPU
------------	--	-----

Werkstoff Griffkörper		TPU
-----------------------	--	-----

Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
--------------------------	--	---------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E20404



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MSS0005B04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; hochflexibel; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Adernfarben :
BN = schwarz
BU = braun
BU = blau