




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/0,25M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20057
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

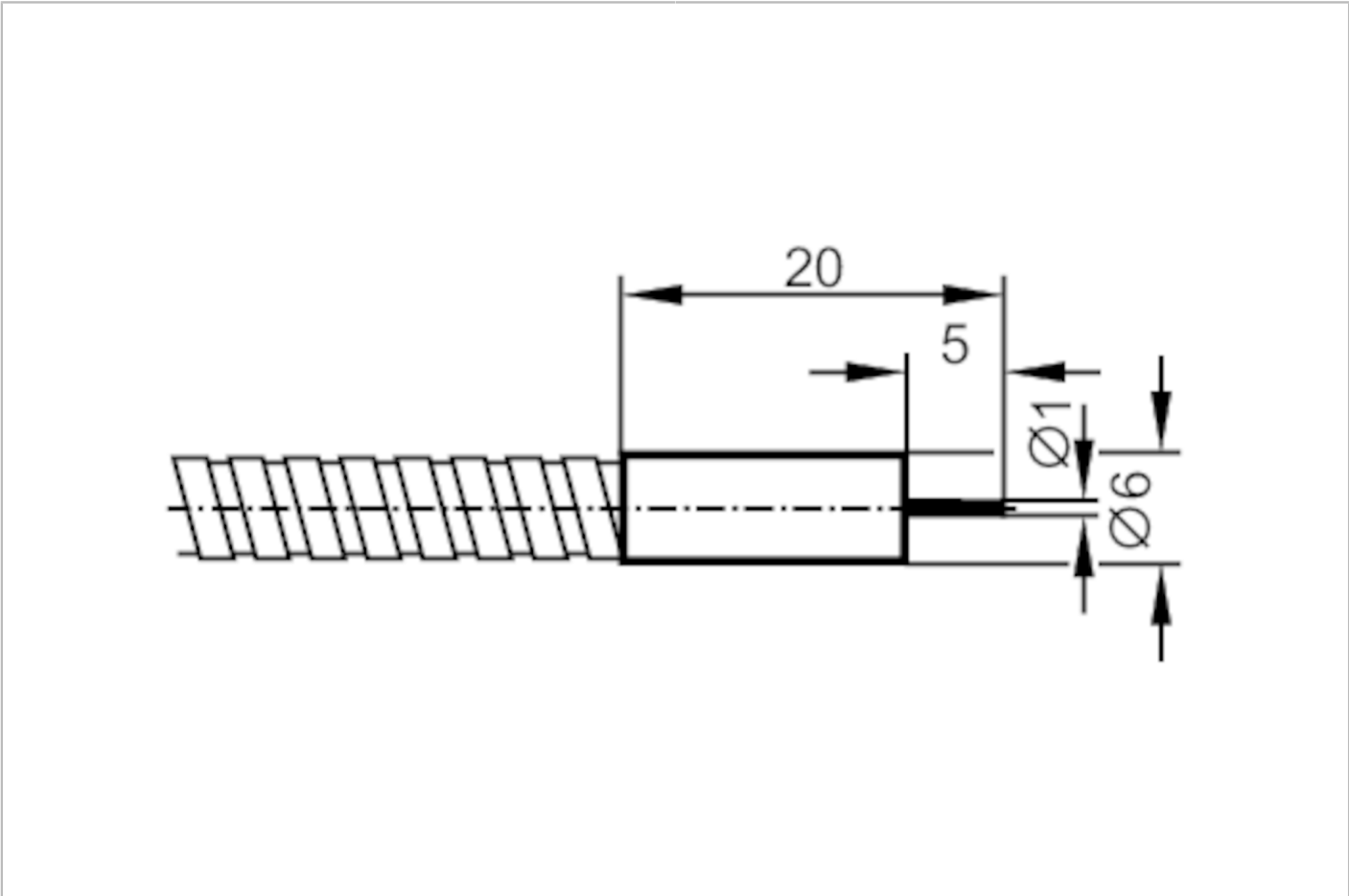

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	8
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	8
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	1
Tastkopflänge [mm]	5
Gesamtlänge [mm]	250

E20410



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/0,25M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück