


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB030MSS0002E03

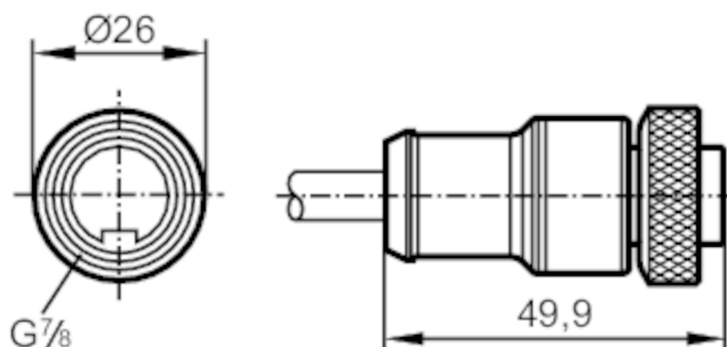

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 300 AC/DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...80
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	131,7
Abmessungen	[mm]	26 x 26 x 49,9
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB030MSS0002E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PVC, schwarz, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss



Anschluss

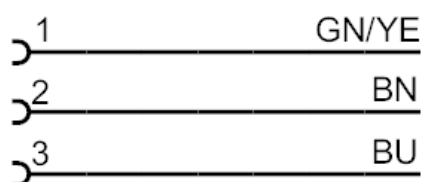

BN =	Adernfarben :	braun
BU =		blau
GN/YE =		grün / gelb