




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-E6/1,5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20290
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

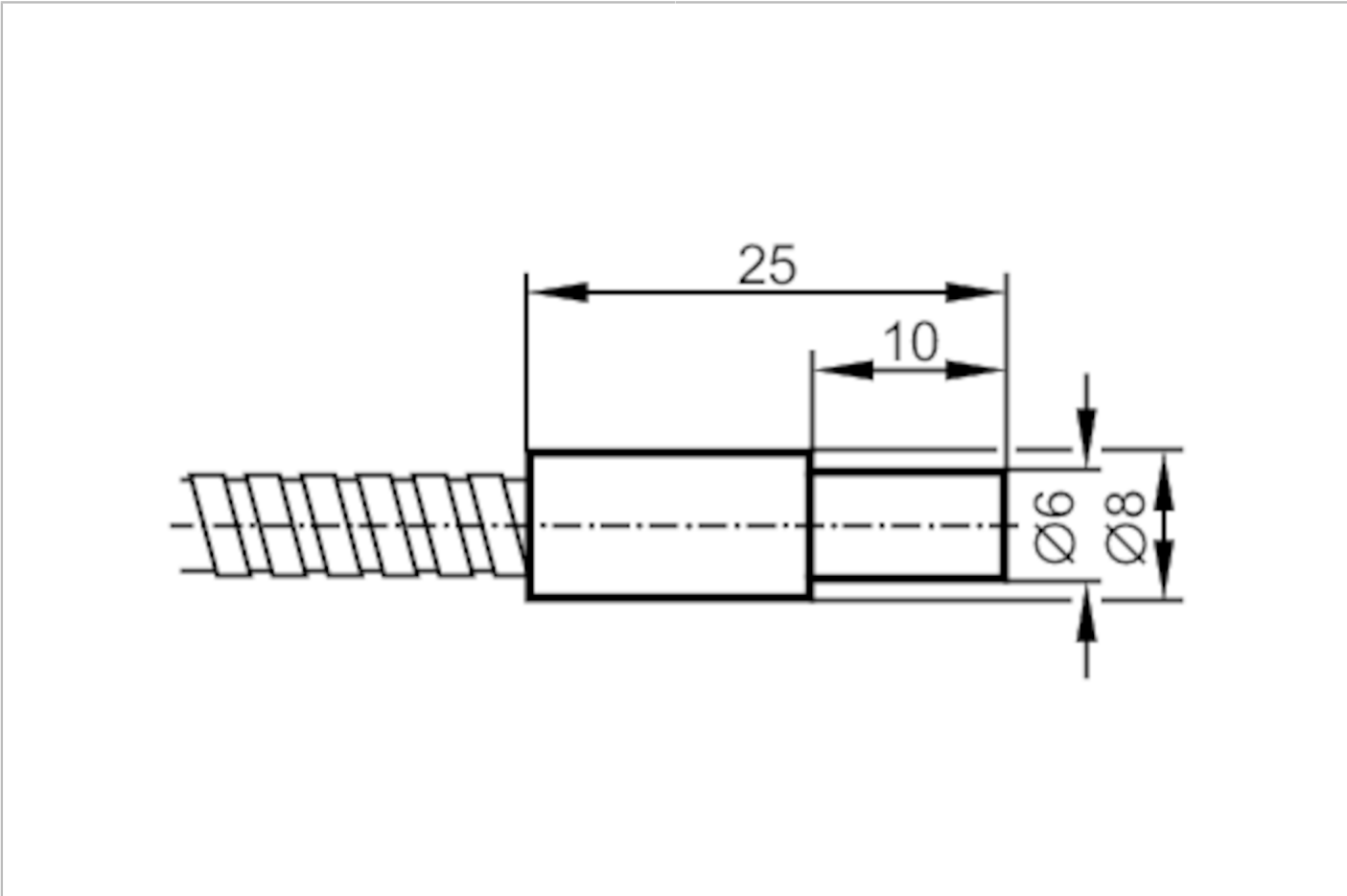

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Tastweite Faseroptik [mm]	36
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	6
Gesamtlänge [mm]	1500
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium

E20439



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-E6/1,5m

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück