


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

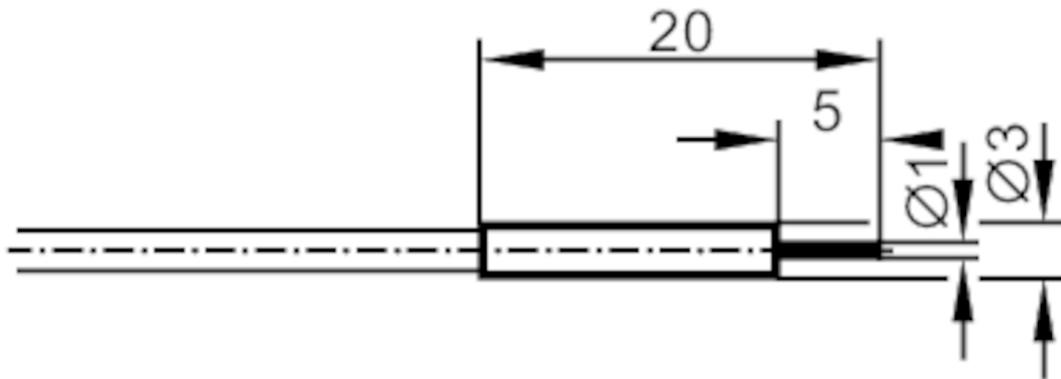

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
--	----------

OKF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	50
-----------------------	------	----

OUF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	50
-----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf		gerade
---------------------	--	--------

Tastkopfdurchmesser	[mm]	1
---------------------	------	---

Tastkopflänge	[mm]	5
---------------	------	---

Gesamtlänge	[mm]	100
-------------	------	-----

Minimaler Biegeradius	[mm]	10
-----------------------	------	----

Werkstoffe		Adapter: PPE
------------	--	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
--------------------------	--	------

E20444



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück