


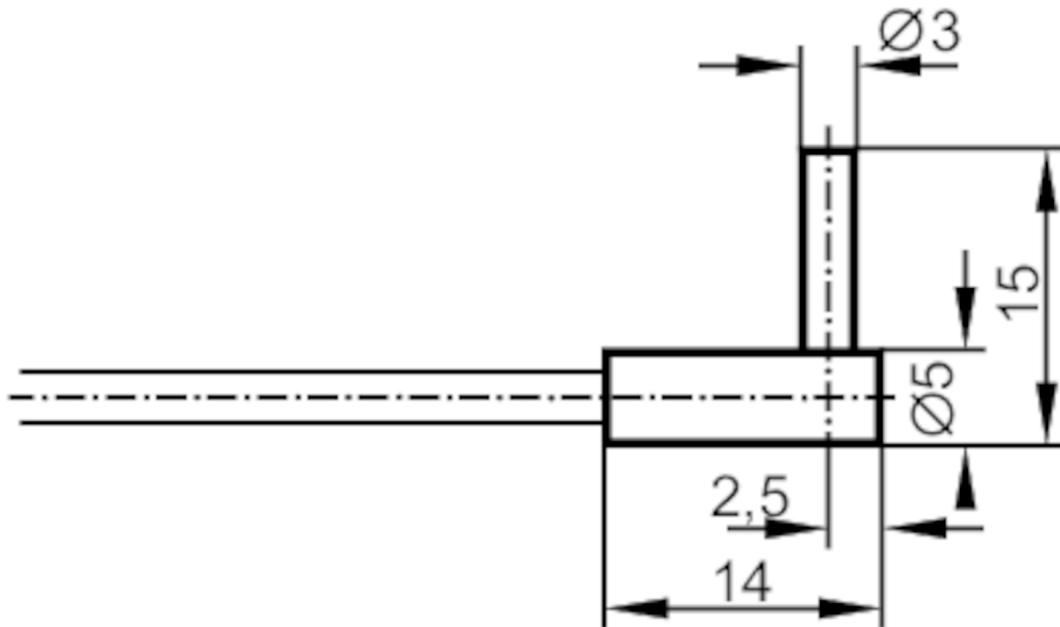

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
--	----------

OKF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	40
-----------------------	------	----

OUF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	40
-----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	180; (+10 mm)
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20450



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück