




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/0,35m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20058

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

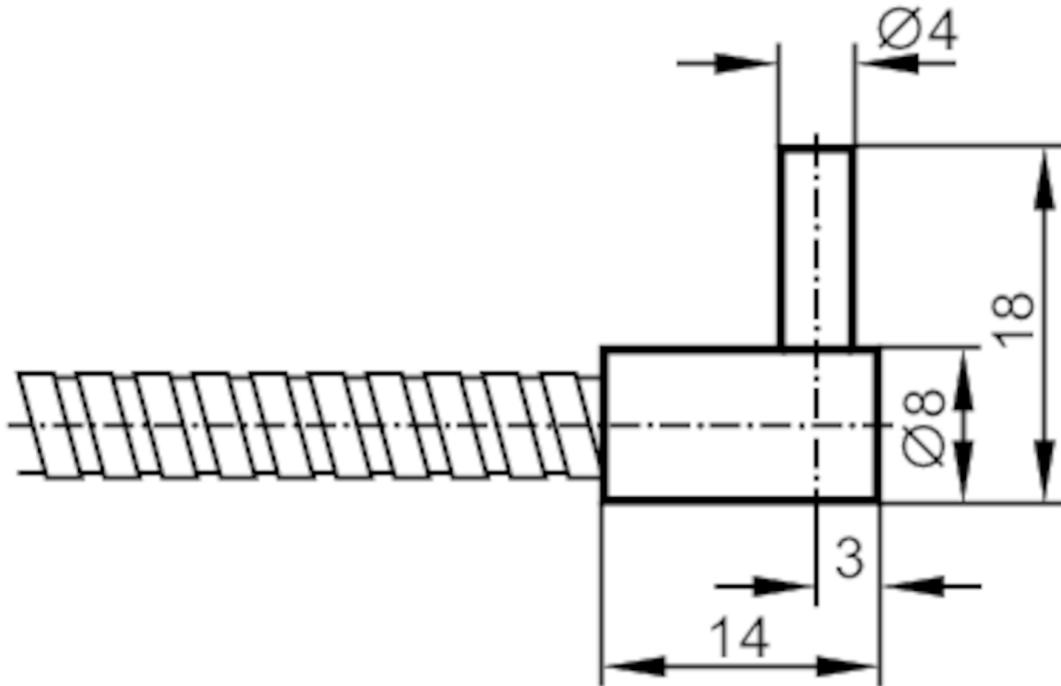

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF

#### OKF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

#### OUF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

### Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser [mm] 4

Tastkopflänge [mm] 10

Gesamtlänge [mm] 350

# E20455



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/0,35m

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
<b>Bemerkungen</b>		
Verpackungseinheit		1 Stück