




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3/2,5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

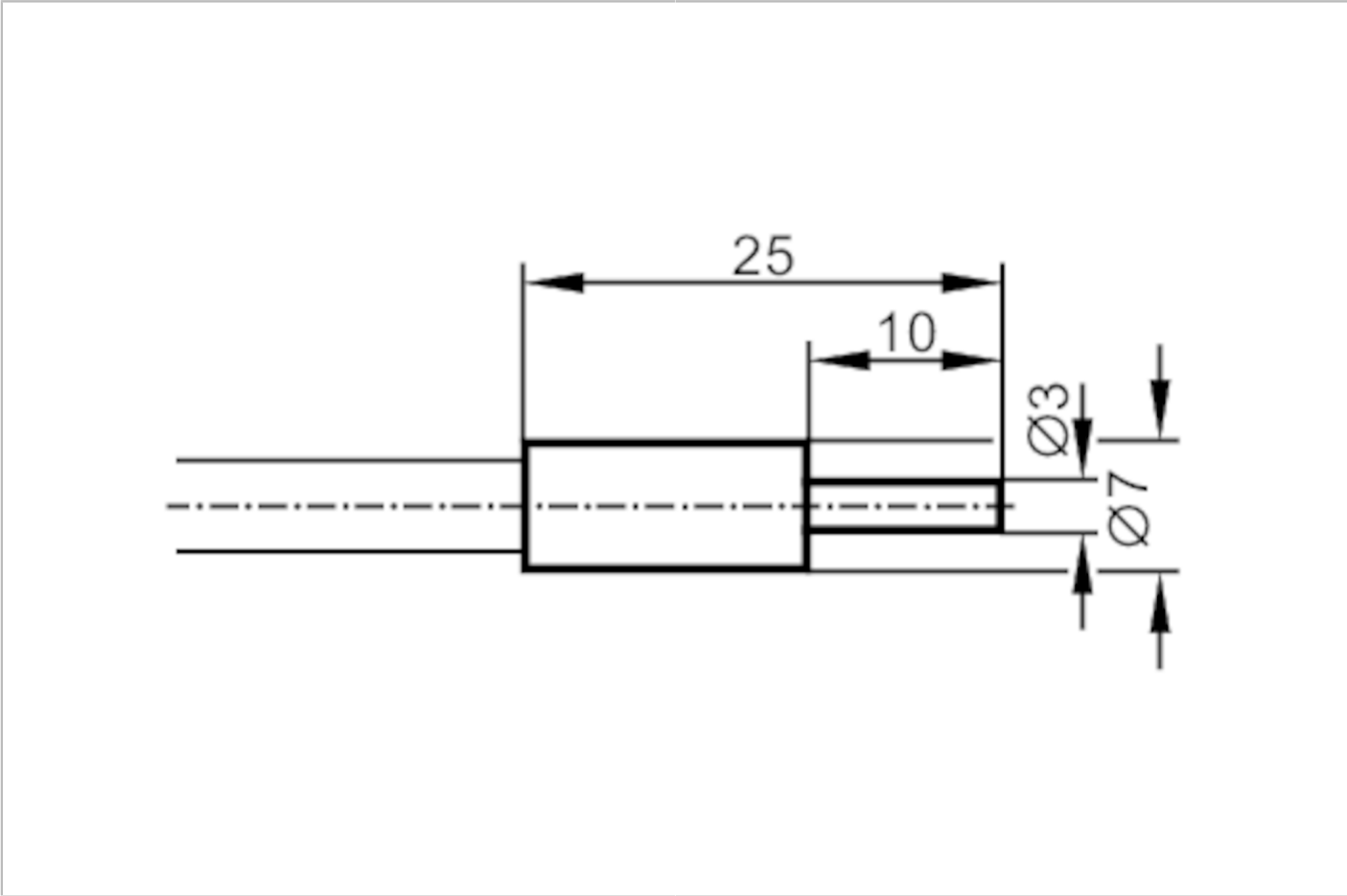

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	28
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	28
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	2500
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)

E20528



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3/2,5m

Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück