


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-R4/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

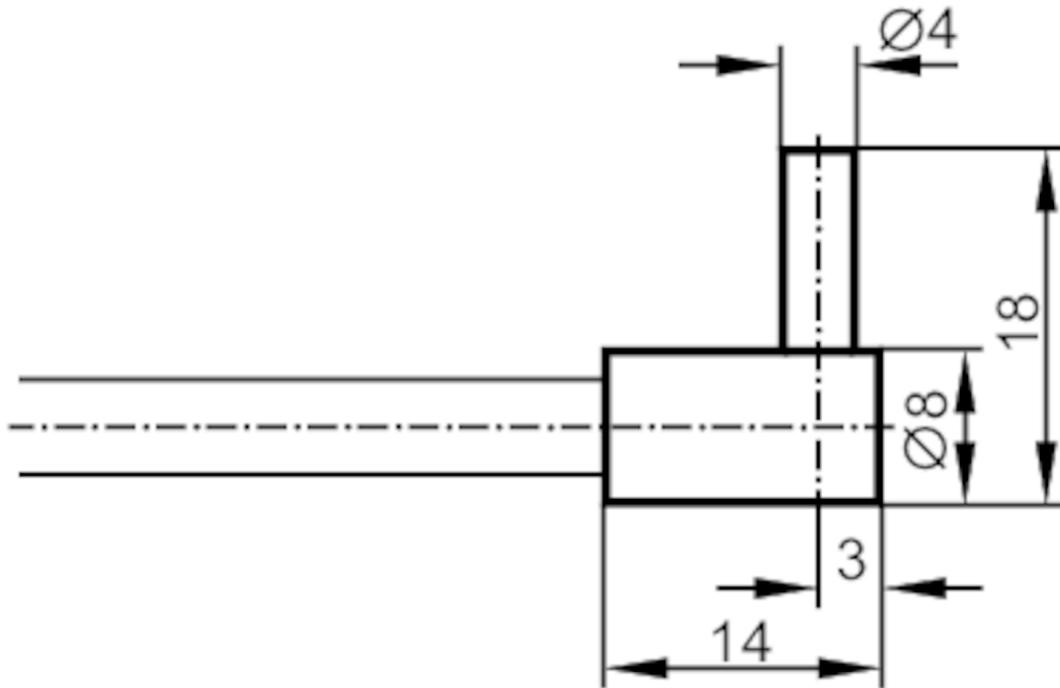

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

32

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

32

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...150

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

4

Tastkopflänge

[mm]

10

Gesamtlänge

[mm]

2000

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

E20530



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-R4/2m

Lichtleitermantel-Werkstoff

Metallsilikon

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück