




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-M-V-M4/1m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20533  
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

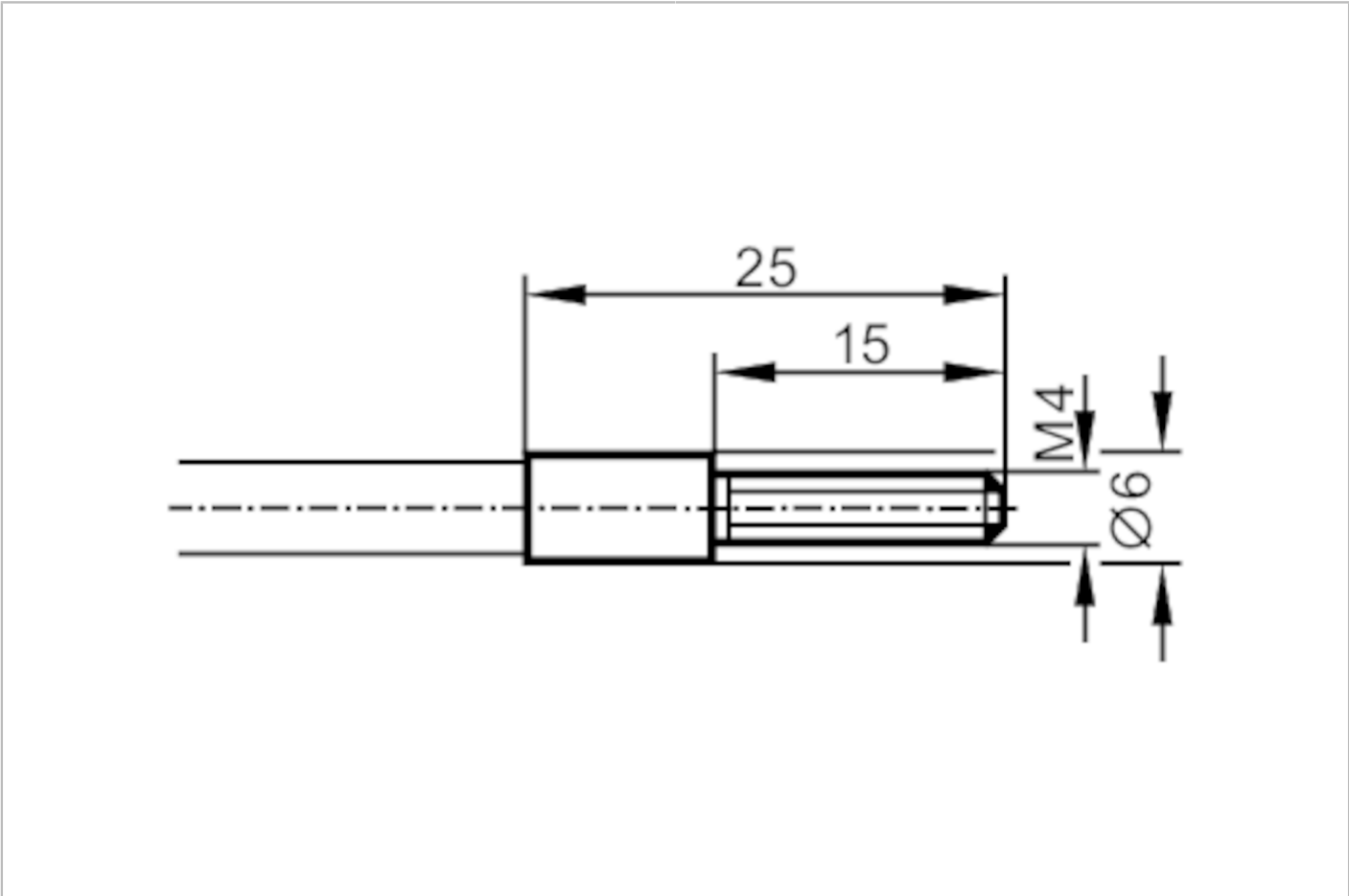

| Einsatzbereich                             |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Funktionsprinzip                           | Einweglichtschränke |
| Erfassungsbereich                          |                     |
| Reichweite mit<br>Fiberoptikverstärker Typ | OKF; OUF            |
| OKF                                        |                     |
| Reichweite Fiberoptik [mm]                 | 120                 |
| OUF                                        |                     |
| Reichweite Fiberoptik [mm]                 | 120                 |
| Umgebungsbedingungen                       |                     |
| Umgebungstemperatur [°C]                   | -20...150           |
| Mechanische Daten                          |                     |
| Ausführung Tastkopf                        | gerade              |
| Tastkopfgewinde                            | M4                  |
| Tastkopflänge [mm]                         | 15                  |
| Gesamtlänge [mm]                           | 1000                |

# E20532



## Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-M-V-M4/1m

|                             |      |                          |
|-----------------------------|------|--------------------------|
| Minimaler Biegeradius       | [mm] | 20                       |
| Lichtleitfaser-Werkstoff    |      | Glas                     |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff   |      | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
| Lichtleitermantel-Werkstoff |      | Metallsilikon            |
| Bemerkungen                 |      |                          |
| Verpackungseinheit          |      | 1 Stück                  |