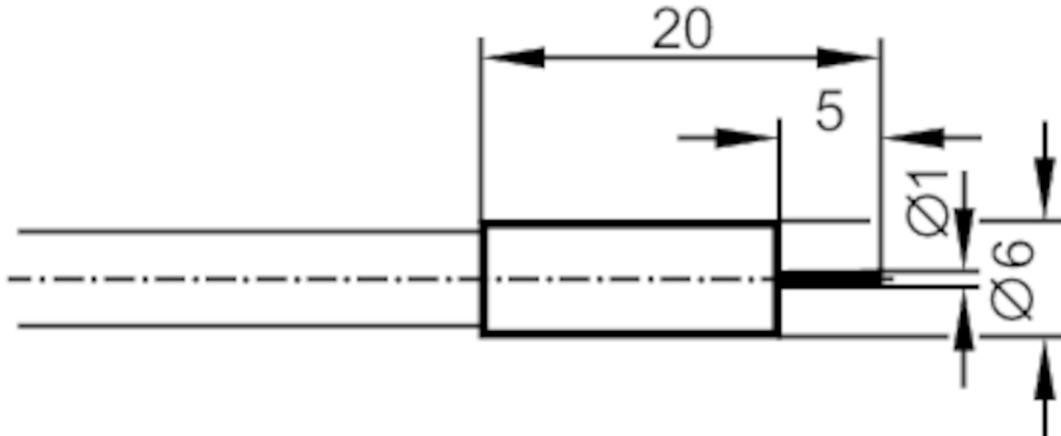


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-E1/1m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
--	----------

OKF

Reichweite Faseroptik	[mm]	50
-----------------------	------	----

OUF

Reichweite Faseroptik	[mm]	50
-----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
---------------------	------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	1
Tastkopflänge	[mm]	5
Gesamtlänge	[mm]	1000
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)

E20539



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-E1/1m

Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück