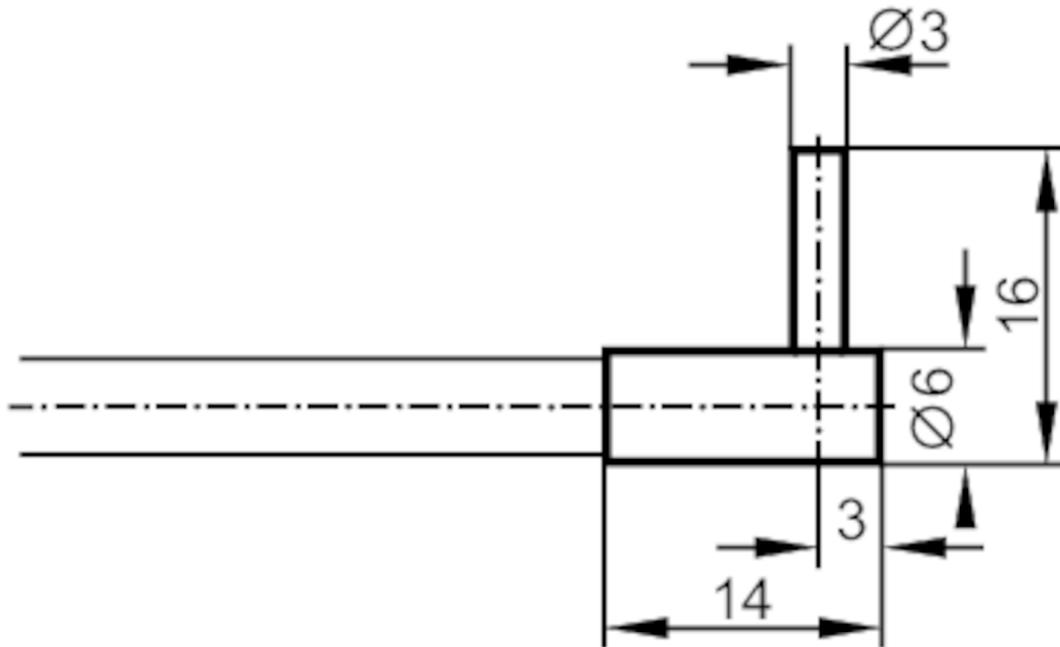


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-R3/1,5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
--	----------

OKF

Reichweite Faseroptik	[mm]	108
-----------------------	------	-----

OUF

Reichweite Faseroptik	[mm]	108
-----------------------	------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
---------------------	------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	1500
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)

E20540



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-R3/1,5m

Lichtleitermantel-Werkstoff

Metallsilikon

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück