




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-M-V-R3/2,5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

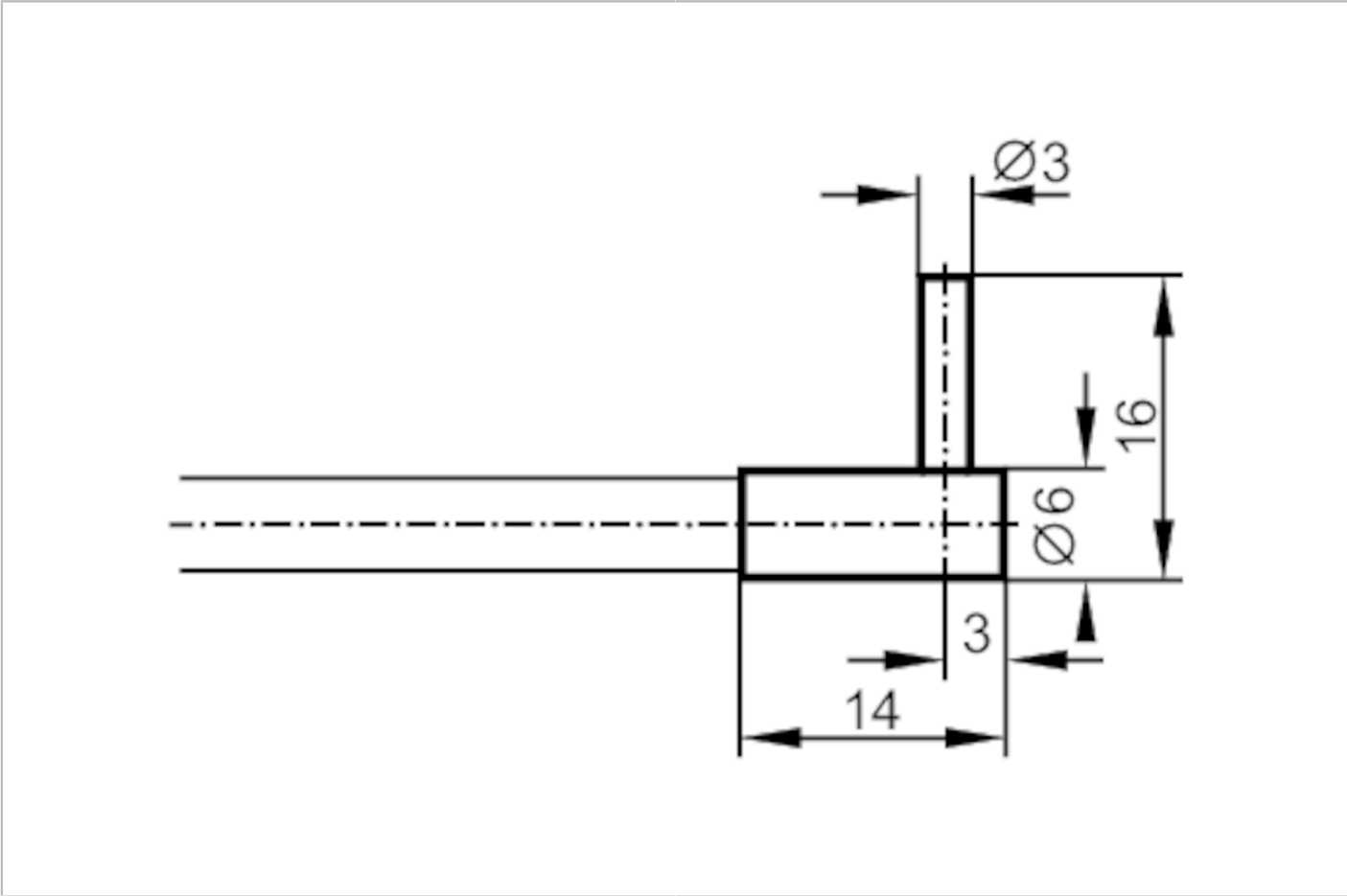

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	85
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	85
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	2500
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)

E20542



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-R3/2,5m

Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück