




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-R3/0,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20062
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

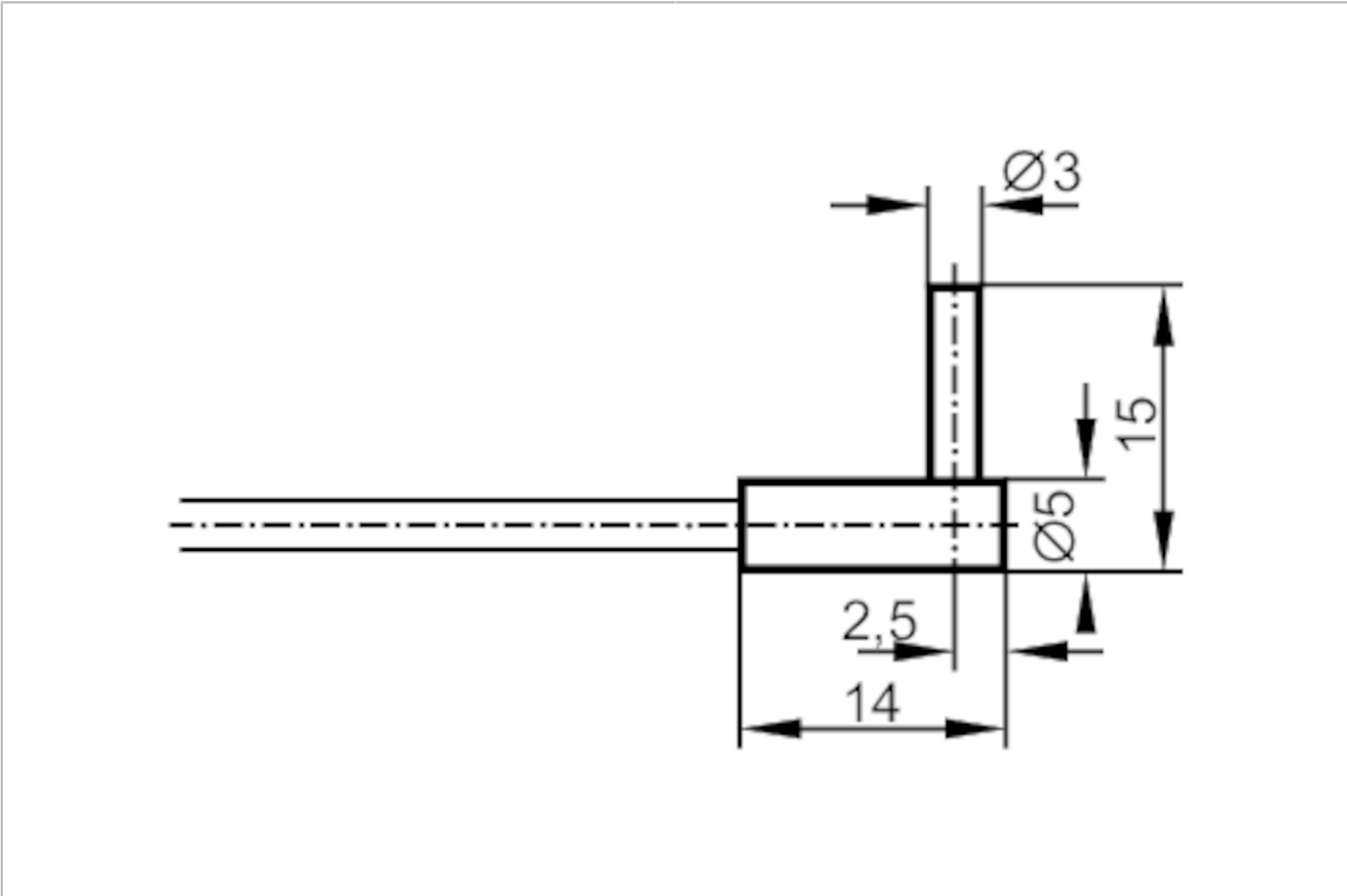

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120
OUF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	300

E20550



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-R3/0,3M

Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff		PVC
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück