




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/0,14M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

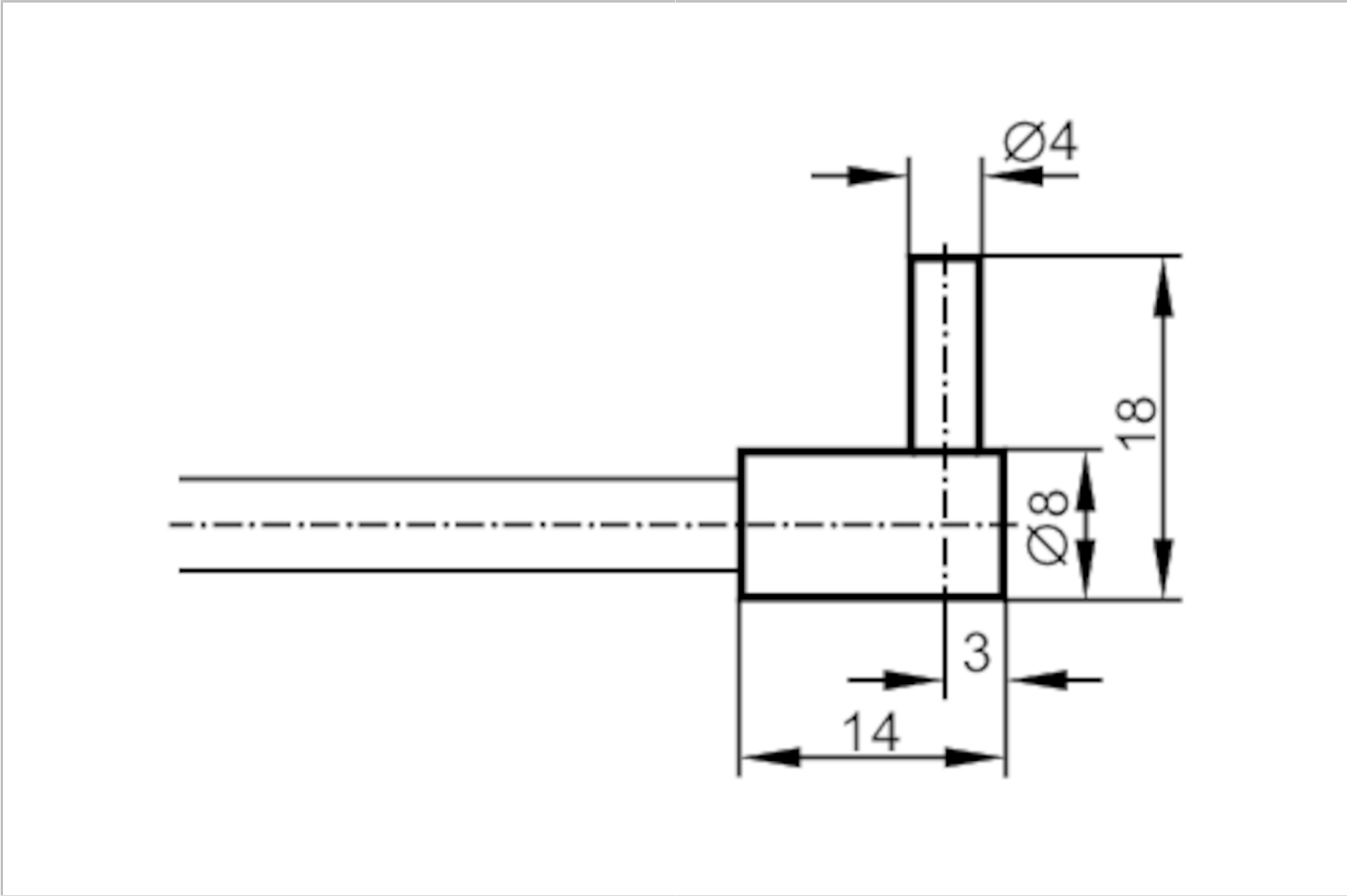

| Einsatzbereich                         |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Funktionsprinzip                       | Reflexlichttaster        |
| Erfassungsbereich                      |                          |
| Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ | OKF; OUF                 |
| OKF                                    |                          |
| Tastweite Faseroptik [mm]              | 40                       |
| OUF                                    |                          |
| Tastweite Faseroptik [mm]              | 40                       |
| Umgebungsbedingungen                   |                          |
| Umgebungstemperatur [°C]               | -20...150                |
| Mechanische Daten                      |                          |
| Ausführung Tastkopf                    | abgewinkelt              |
| Tastkopfdurchmesser [mm]               | 4                        |
| Tastkopflänge [mm]                     | 10                       |
| Gesamtlänge [mm]                       | 100; (+10 mm)            |
| Minimaler Biegeradius [mm]             | 20                       |
| Lichtleitfaser-Werkstoff               | Glas                     |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff              | 1.4305 (Edelstahl / 303) |

# E20566



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/0,14M

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtleitermantel-Werkstoff | Metallsilikon |
| Bemerkungen                 |               |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück       |