




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20412

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

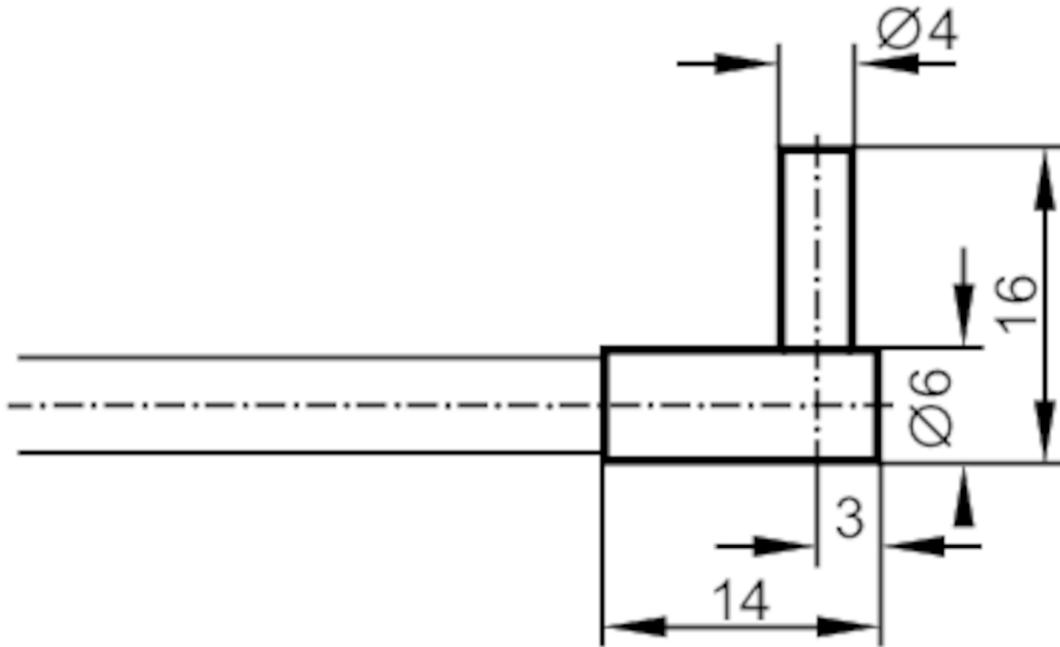

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

4

Tastkopflänge

[mm]

10

Gesamtlänge

[mm]

156; (-6 mm)

E20569



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück