




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-R6/1,2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

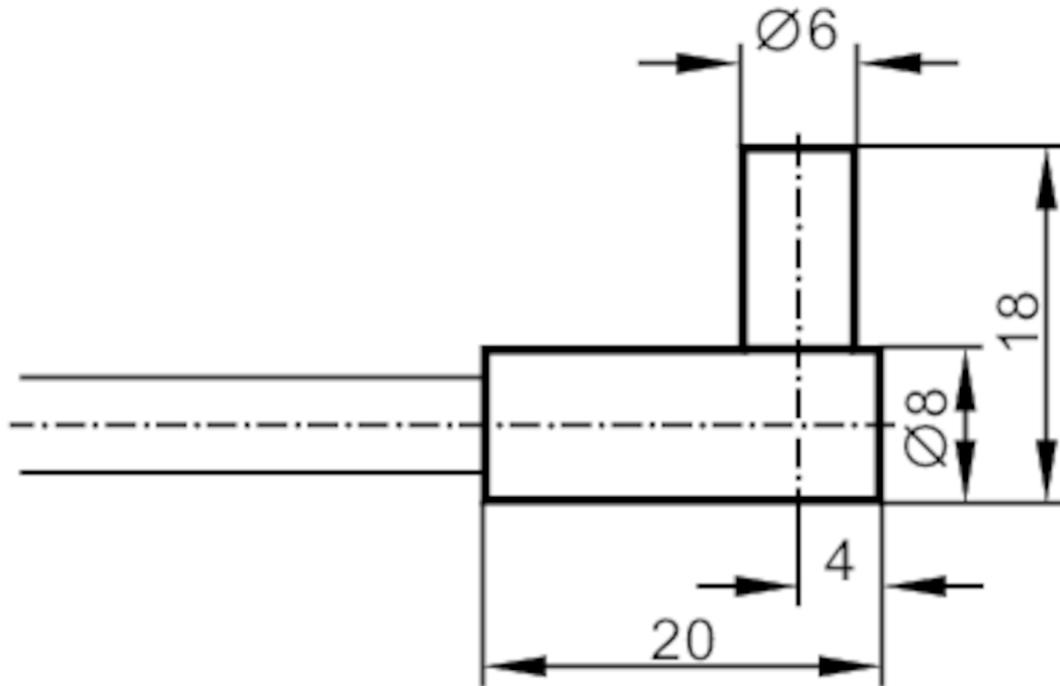

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OIF

OIF

Reichweite Fiberoptik [mm] 288

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf abgewinkelt

Gesamtlänge [mm] 1200

Minimaler Biegeradius [mm] 30

Werkstoffe Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff PVC

Zubehör

Lieferumfang Befestigungsschelle:, E10221

E20581



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-P-A-R6/1,2M

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück