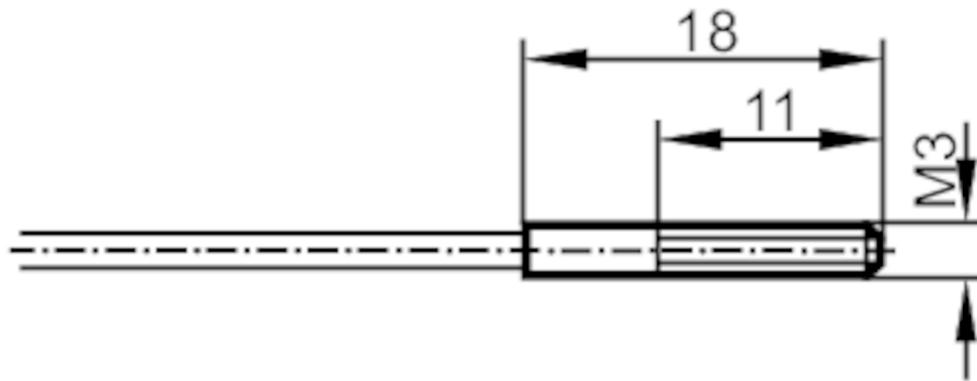


Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OBF
--	-----

OBF

Reichweite Fiberoptik [mm]	200
----------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M3
Tastkopflänge [mm]	20
Gesamtlänge [mm]	1000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE

E20602



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Zubehör	
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück