




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

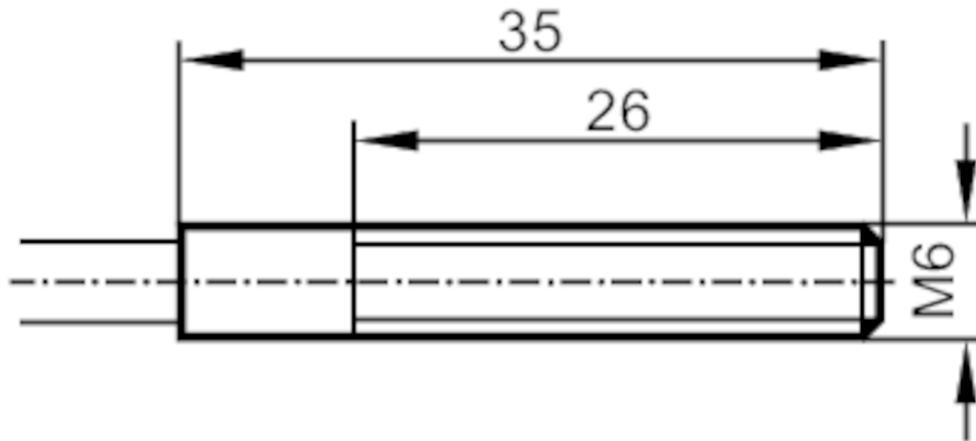

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OBF

OBF

Tastweite Fiberoptik [mm] 70

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...70

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfgewinde M6

Tastkopflänge [mm] 35

Gesamtlänge [mm] 600

Minimaler Biegeradius [mm] 30

Lichtleitfaser-Werkstoff PMMA

Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff PE

E20631



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Zubehör	
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück