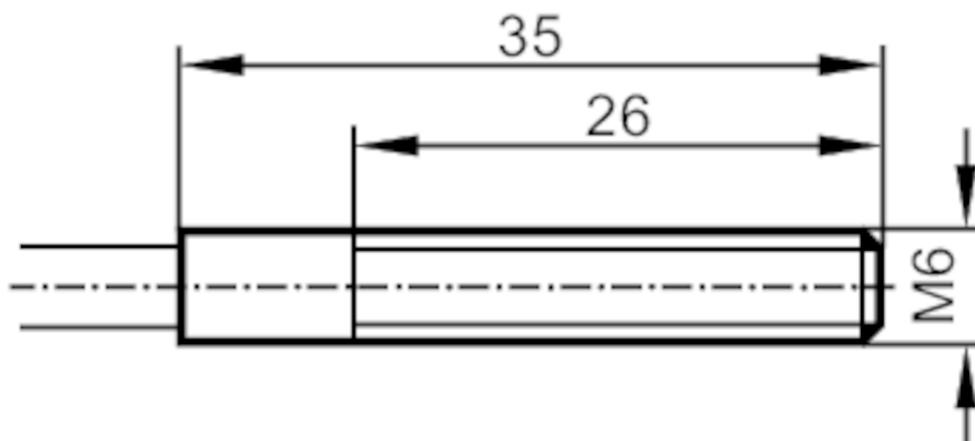


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OBF

OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

70

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6

Tastkopflänge

[mm]

35

Gesamtlänge

[mm]

1000

Minimaler Biegeradius

[mm]

30

Lichtleitfaser-Werkstoff

PMMA

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

PE

E20632



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Zubehör	
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück