




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/3M

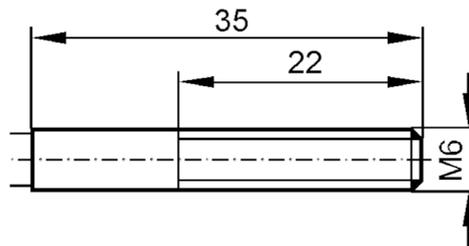

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	250
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	13
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	13
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	158
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Gesamtlänge [mm]	3000
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon

E20692



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/3M

Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück