




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-E-A-M4R/1m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

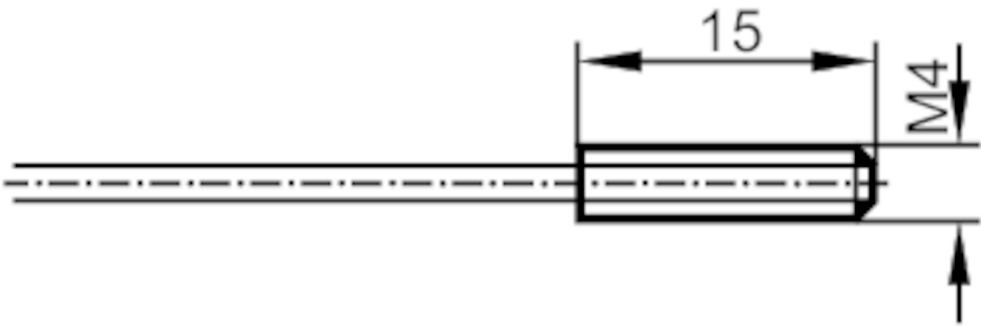

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OBF
OBF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	120
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge [mm]	15
Gesamtlänge [mm]	1000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Lichtleitfaser-Werkstoff	Acryl
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE

E20701



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-E-A-M4R/1m

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück