




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

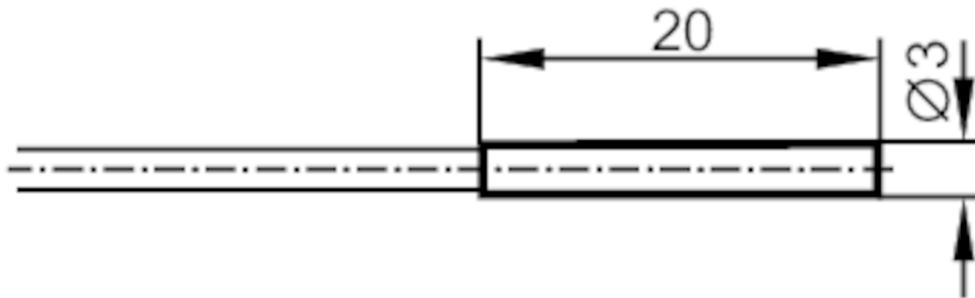

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	20
OBF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	25
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	170
OO50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	60
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	39,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3

# E20711



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		⊙
Kerndurchmesser	[mm]	2 x 0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

### Zubehör

Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
------------------	---

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------