




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-M-V-M4/0,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20505  
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

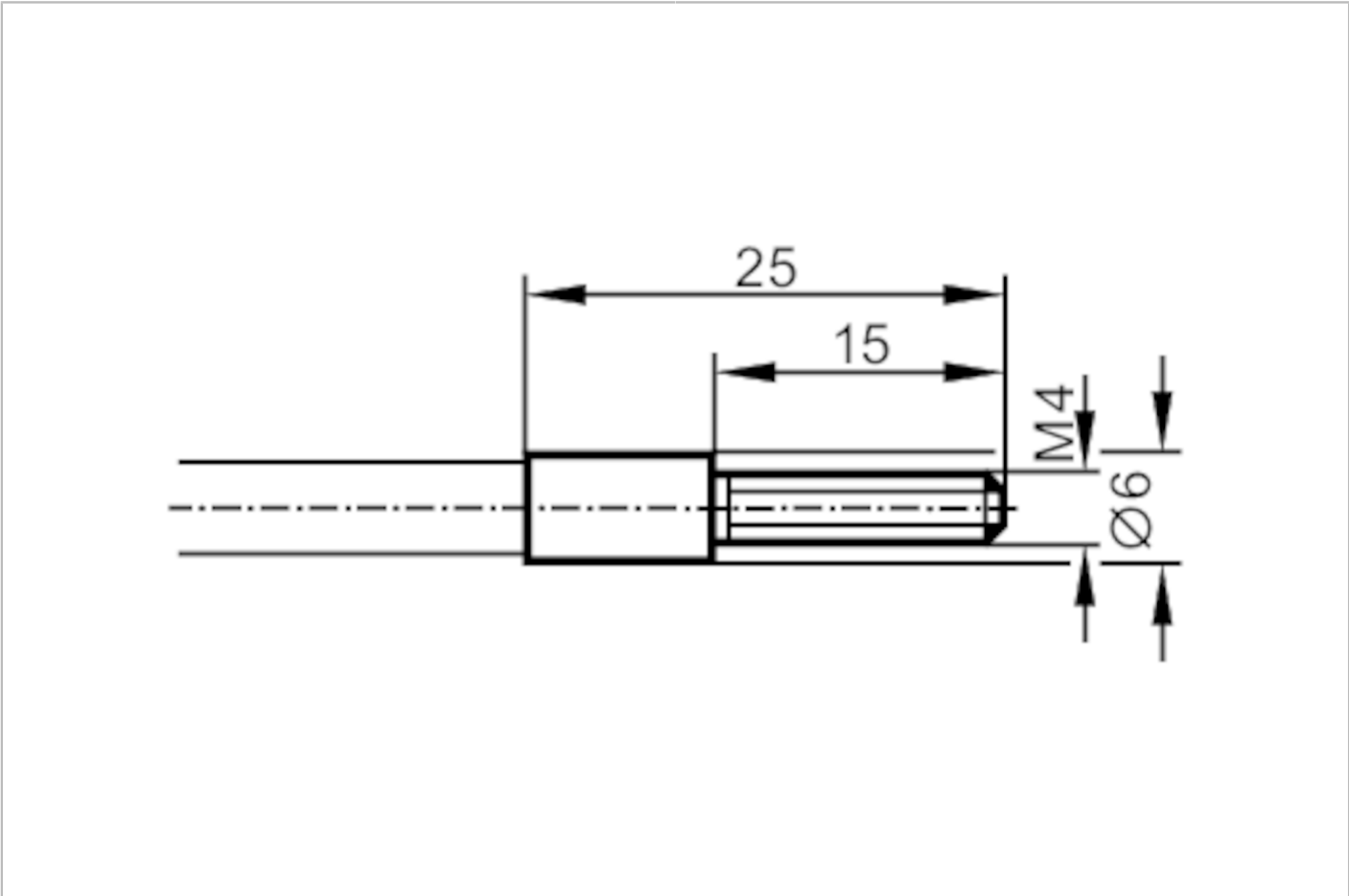

| Einsatzbereich                          |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Funktionsprinzip                        | Einweglichtschränke |
| Erfassungsbereich                       |                     |
| Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ | OKF; OUF            |
| OKF                                     |                     |
| Reichweite Faseroptik [mm]              | 120                 |
| OUF                                     |                     |
| Reichweite Faseroptik [mm]              | 120                 |
| Umgebungsbedingungen                    |                     |
| Umgebungstemperatur [°C]                | -20...150           |
| Mechanische Daten                       |                     |
| Ausführung Tastkopf                     | gerade              |
| Tastkopfgewinde                         | M4                  |
| Tastkopflänge [mm]                      | 15                  |
| Gesamtlänge [mm]                        | 300                 |



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-M-V-M4/0,3M

|                             |      |                          |
|-----------------------------|------|--------------------------|
| Minimaler Biegeradius       | [mm] | 20                       |
| Lichtleitfaser-Werkstoff    |      | Glas                     |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff   |      | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
| Lichtleitermantel-Werkstoff |      | Metallsilikon            |
| Bemerkungen                 |      |                          |
| Verpackungseinheit          |      | 1 Stück                  |