




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-50-V-V-M5/16

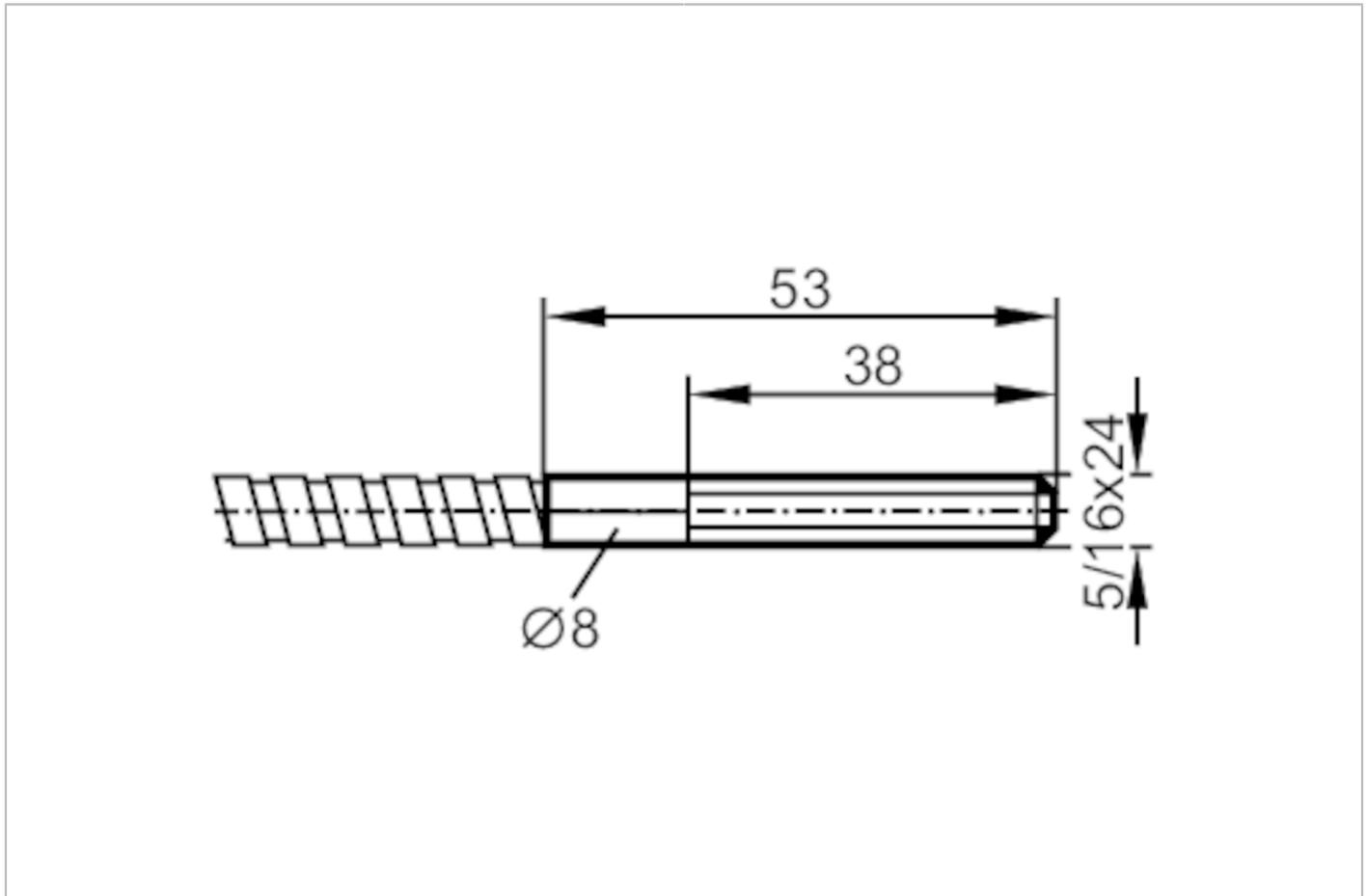

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OBF; ODF; OMF
OBF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	150
ODF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	1
OMF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	175
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-58...315
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	126,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Gesamtlänge [mm]	900
Minimaler Biegeradius [mm]	19
Faseranordnung	Ⓢ
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

E20822



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-50-V-V-M5/16

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2
	Klemmringe: 2
	O-Ringe: 2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück