


## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-50-V-V-M5/16

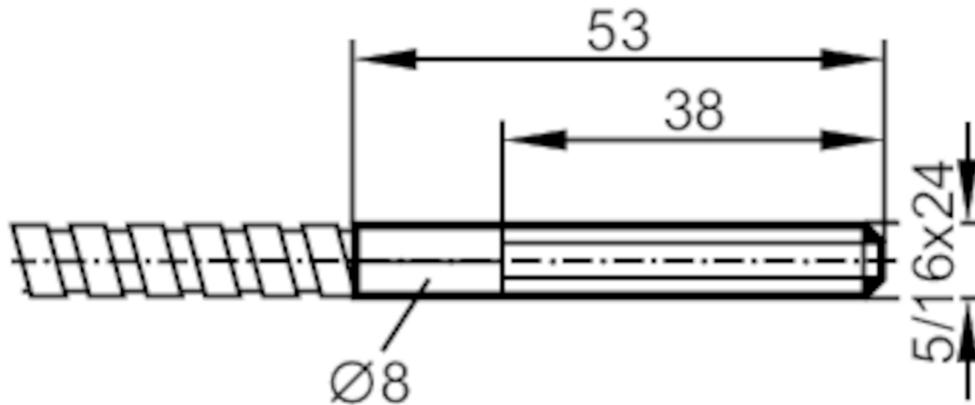

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschanke

## Erfassungsbereich

Reichweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OBF; ODF; OMF

## OBF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

1000

## ODF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

4

## OMF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

800

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-58...315

## Mechanische Daten

Gewicht

[g]

197

Ausführung Tastkopf

gerade

Gesamtlänge

[mm]

900

Minimaler Biegeradius

[mm]

19

Faseranordnung



Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

# E20823



## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-50-V-V-M5/16

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 4 x M8
	Klemmringe: 2
	O-Ringe: 2
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück