




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-50-V-V-R5

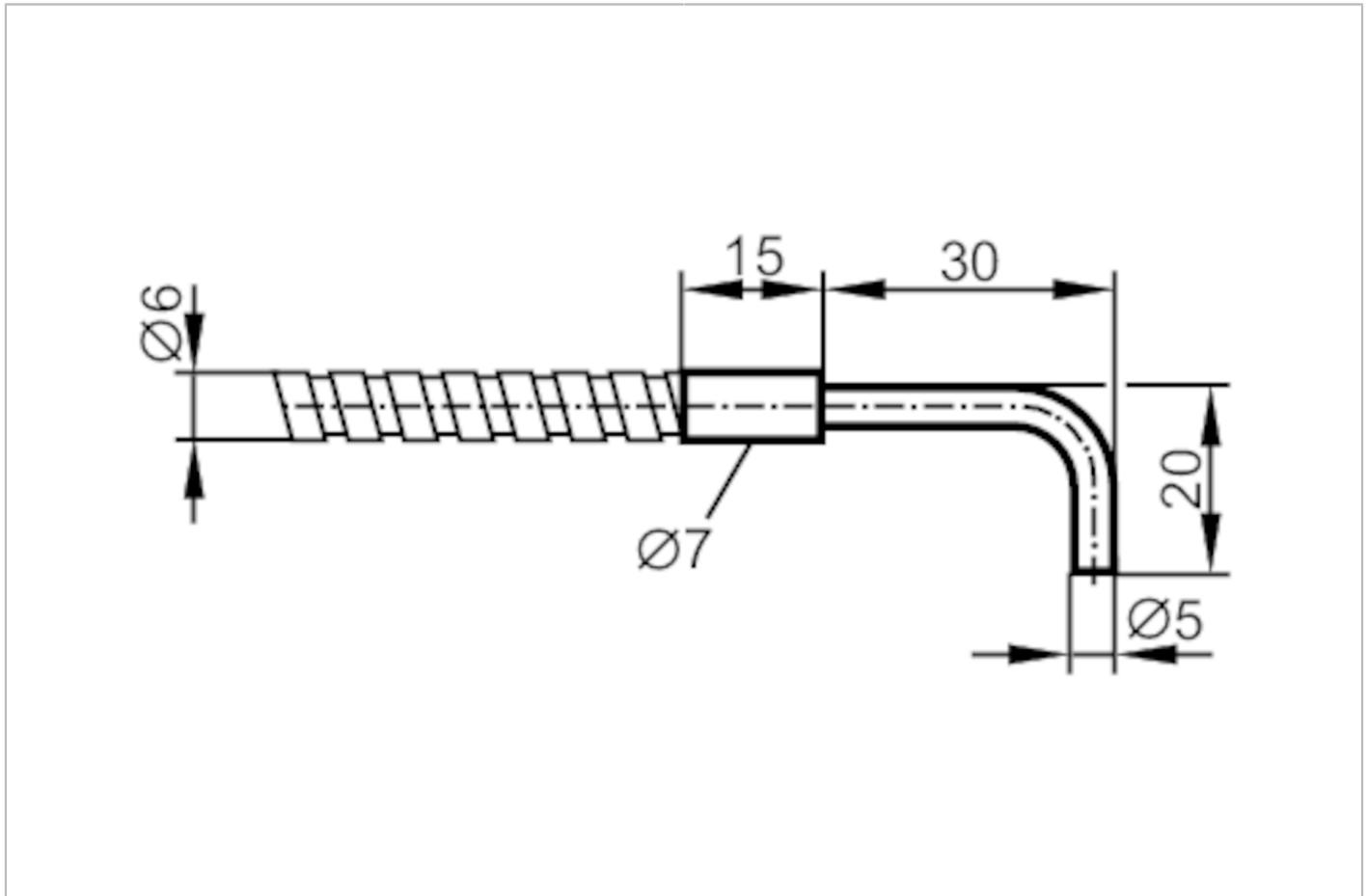

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OBF; ODF; OMF
OBF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	150
ODF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	1
OMF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	175
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-58...315
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	112
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	5
Gesamtlänge [mm]	900
Minimaler Biegeradius [mm]	19
Faseranordnung	Ⓢ

# E20829



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-50-V-V-R5

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück